

SICHERHEITSMESSER SECUMAX 350

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	350005.02
Maße Messer (L x B x H)	152 x 12 x 40 mm
Gewicht Messer	38,0 g
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Varianten	350001.02



HÖCHSTE
SICHERHEIT

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender- und Warenschutz

**Leichter ergonomischer Griff
(inkl. Soft-Grip)**
für Rechts- und Linkshänder

Klingenwechselknopf
inkl. Zugang zum Ersatz-
Klingenkopf

6 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneid-
materialien



SECUMAX-KLINGE NR. 3448
Klingenstärke: 0,50 mm



2-fach nutzbare Klinge
für eine doppelte Einsatzzeit

Praktische Öse
zum sicheren
Befestigen

Besonders robuster Klingenkopf
für härtere Einsätze

THE SAFER WAY TO CUT.


martor

MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUMAX 350

SICHERHEITSTECHNIK



SECUMAX
= höchste Sicherheit

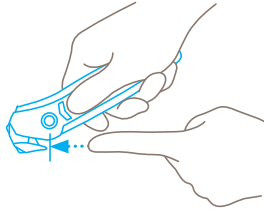

Verdeckt liegende Klinge

Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

TECHNISCHE MERKMALE



Klingenwechsel ohne Werkzeug



Hoher Abriebsschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



1 Ersatzklinge im Griff



Schnitttiefe



Soft-Grip



Für Rechts- und Linkshänder




Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

ANWENDUNGSBEISPIELE

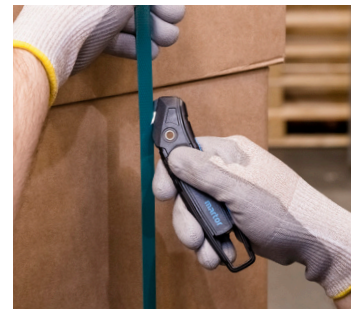

HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 2-lagig



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Klebeband



Kunststoffumreifungen



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



Filz

MONTIERBARE KLINGEN



SECUMAX-KLINGE NR. 3448
0,50 mm, 10 im Döschen

NR. 3448.20



SECUMAX-KLINGE NR. 3550
0,30 mm, 10 im Döschen

NR. 3550.20

VERPACKUNGSANGABEN

Verpackungseinheit

1 im Einzelkarton
(10 Messer im Umkarton)

Maße Einzelkarton

160 x 15,5 x 42 mm

Gewicht Einzelkarton

50,0 g

EAN-Code Einzelkarton

4002632803772

Maße Umkarton

88 x 80 x 162 mm

Gewicht Umkarton

560,0 g

EAN-Code Umkarton

4002632853777