

# SICHERHEITSMESSER SECUNORM PROFI25 MDP

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	120701.02
Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Gewicht Messer	84,5 g
Basismaterial	Aluminium
Varianten	120700.02



METALL-  
DETEKTIERBAR

**18 mm Schnitttiefe**  
für alle gängigen  
Schneidmaterialien

**Automatischer Klinsenrückzug**  
für einen hohen Anwenderschutz

**Robuster ergonomischer Griff**  
für härteste Herausforderungen

**Metalldetektierbarer Kunststoff**  
für eine optimale Wiederauffindbarkeit



**Leichtgängiger Schieber**  
für Rechts- und Linkshänder

**2-fach nutzbare rostfreie Klinge**  
für eine doppelte Einsatzzeit

**Abriebfestes, unlackiertes Aluminium**  
zum Schutz vor Verunreinigung durch Lacksplitter (Abplatzen)

THE SAFER WAY TO CUT.


**martor**

# MARTOR-SICHERHEITSMESSER SECUNORM PROFI25 MDP

## SICHERHEITSTECHNIK



**SECUNORM**  
= hohe Sicherheit

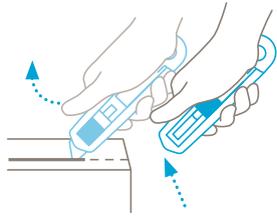

### Automatischer Klinsenrückzug

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM PROFI25 MDP gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

## TECHNISCHE MERKMALE



Metalldetektierbar



Röntgendetektierbar



Klingenwechsel ohne  
Werkzeug



Höchster Abriebschutz



Besonders ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Trapezklinge abgerundet



Für Rechts- und  
Linkshänder



Rostfrei

## ANWENDUNGSBEISPIELE



## HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN



Karton: bis 3-lagig



Wickel-, Stretch-,  
Schrumpffolie



Kunststoffumreifungen



Klebeband



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



PVC Bodenbelag

## MONTIERBARE KLINGEN



### TRAPEZKLINGE NR. 160099

0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff,  
rostfrei, 10 im Sicherheitsspender

NR. 160099.70



### TRAPEZKLINGE NR. 199

0,63 mm, Breitschliff, rostfrei,  
10 im Spender

NR. 199.70

## VERPACKUNGSANGABEN

### Verpackungseinheit

1 im Einzelkarton  
(10 Messer im Umkarton)

### Maße Einzelkarton

144 x 22 x 38 mm

### Gewicht Einzelkarton

99,3 g

### EAN-Code Einzelkarton

4002632803741

### Maße Umkarton

115 x 80 x 160 mm

### Gewicht Umkarton

1037,2 g

### EAN-Code Umkarton

4002632853746