

# SCHABER SCRAPEX CLEANY

JETZT ORDERN!

Bestellnummer	5644.08
Maße Schaber (L x B x H)	105,5 x 11,5 x 50 mm
Gewicht Schaber	35,0 g
Basismaterial	Kunststoff
Varianten	544.00



VERSENKBARE  
KLINGE

**Einfacher Klinge**  
wechsel  
für ein effizientes Arbeiten

**3in1-Schieber**  
zum Auslösen, Verbergen  
und Wechseln der Klinge

**Praktische Öse**  
zum sicheren  
Befestigen

**Großer Schabbereich  
(36 mm breit)**  
zum Reinigen von glatten  
Oberflächen

**Abgerundete, einziehbare Klinge**  
zum Schutz vor Beschädigungen  
und Verletzungen

**Abgerundeter  
ergonomischer Griff**  
für Rechts- und Linkshänder




THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# MARTOR-SCHABER SCRAPEX CLEANY

## SICHERHEITSTECHNIK

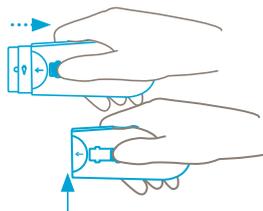

### Versenkbare Klinge

Die Klinge steht Ihnen permanent zu Verfügung. Sie können sie per Hand in den Griff zurückziehen, um das Messer sicher ablegen und transportieren zu können.

## TECHNISCHE MERKMALE

 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Ergonomisch	 Schabbereich (36mm)	 Für Rechts- und Linkshänder
 Öse zum Befestigen	 Versenkbare Klinge	 Industrieklinge abgerundet	 Werbedruckgeeignet

## ANWENDUNGSBEISPIELE



## HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

 Aufkleber, Etikett	 Ceranfeld
---	---

## MONTIERBARE KLINGEN

	<b>BÜGELKLINGE NR. 60044</b> 0,30 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Magazin	<b>NR. 60044.50</b>
	<b>BÜGELKLINGE NR. 44</b> 0,30 mm, 10 im Magazin	<b>NR. 44.50</b>
	<b>BÜGELKLINGE NR. 144</b> 0,25 mm, rostfrei, 10 im Magazin	<b>NR. 144.50</b>

## VERPACKUNGSANGABEN

<b>Verpackungseinheit</b>	1 Schaber (lose) (10 Schaber (lose) im Umkarton)
<b>Gewicht Schaber</b>	35,0 g
<b>EAN-Code Schaber</b>	4002632803949
<b>Maße Umkarton</b>	105 x 105 x 60 mm
<b>Gewicht Umkarton</b>	388,5 g
<b>EAN-Code Umkarton</b>	4002632853944