

**FRL\_C010**

17.01.2023

**Lampe mit 4-poligem M12-Anschluss**

**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	FRL_C010
Beschreibung	Meldeleuchte mit M12-Anschluss
Approbationen	CE, UKCA
Schutzart	IP00
Ausführung / Anschlüsse	M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

**Technische Daten Lampe**

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)

**Zusätzliche Angaben**

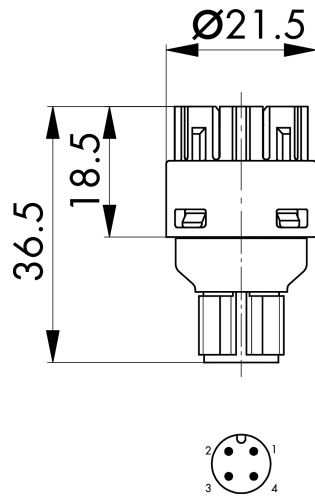
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1
Drehmoment (M12-Stecker)	max. 0,4 Nm
Werkstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

**Hinweis**

- Meldeleuchte mit weißer LED

 Pinbelegung:  
 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Typ  
 n.c. n.c. LED - LED + LED

 Sicherheitshinweise / Montagehinweise:  
 - der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden  
 - nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet  
 - Der M12-Anschluss darf nicht mechanisch belastet werden,  
 auf ausreichende Zugentlastung achten!  
 - Betriebsanleitung beachten

PIN4 — ⊗ — PIN3  
(+) (-)

PIN1/PIN2 n.c.

