

FRL_C120

17.01.2023

Lampe mit 5-poligem M12-Anschluss



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	FRL_C120
Beschreibung	Meldeleuchte mit M12-Anschluss
Approbationen	CE, UKCA
Schutzart	IP00
Ausführung / Anschlüsse	M12-Stecker (integriert), 5-pol A-kodiert, AIDA
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

Technische Daten Lampe

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)

Zusätzliche Angaben

Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1
Drehmoment (M12-Stecker)	max. 0,4 Nm
Werkstoffgruppe	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2


Hinweis

- Meldeleuchte mit weißer LED

Pinbelegung:
Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Typ
n.c. n.c. LED - n.c. LED + LED (AIDA)

- Sicherheitshinweise / Montagehinweise
- der M12-Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden
 - nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet
 - Der M12-Anschluss darf nicht mechanisch belastet werden, auf ausreichende Zugentlastung achten!
 - Betriebsanleitung beachten



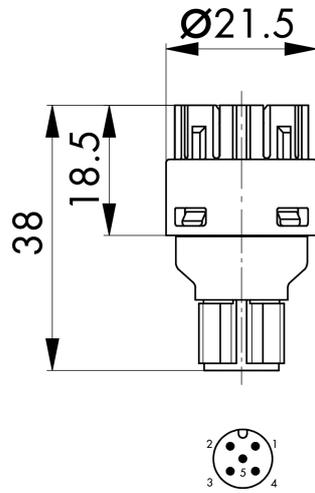

PIN5 — ⊗ — PIN3
(+) (-)

PIN1 / PIN2 / PIN4 n.c.

