


B Quetschkabelschuhe

unisoliert

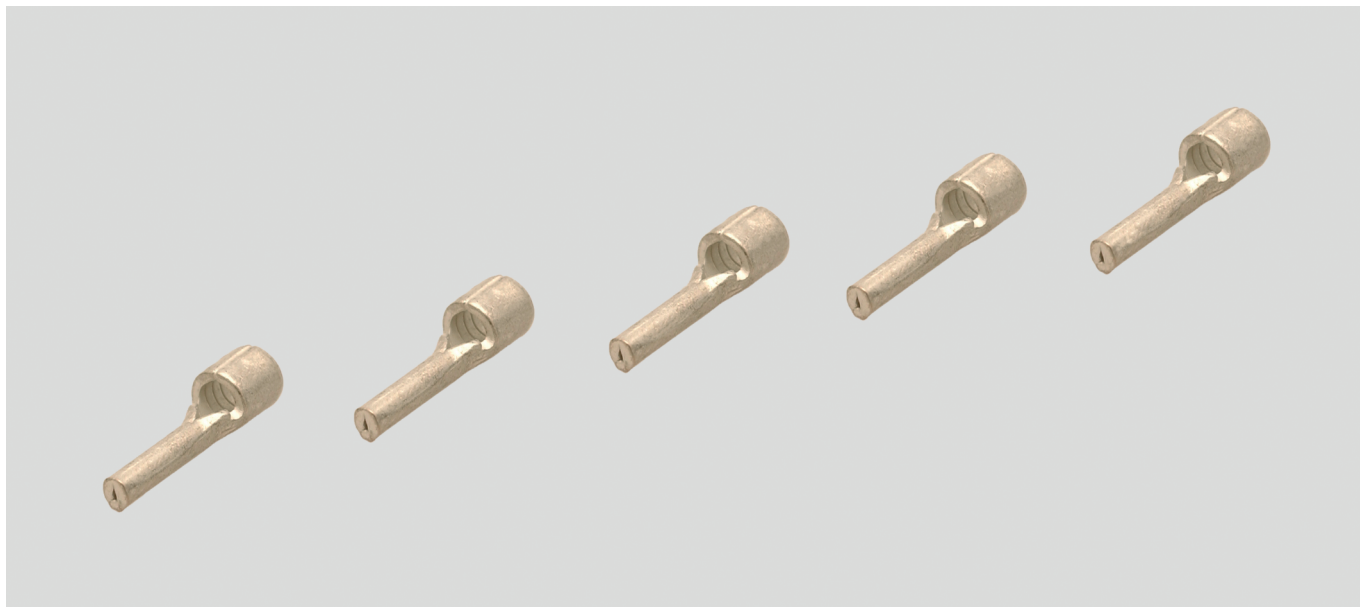

Quetschkabelschuhe B

Unisolierte Quetschkabelschuhe in Stiftausführung.

Material


Kupfer
Oberfläche: verzinkt

Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +125°C

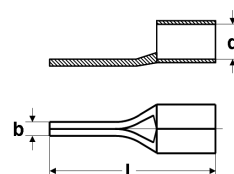

Abmessungen

a Stiftlänge
d Innendurchmesser Litzenaufnahme
b Stiftbreite
L Gesamtlänge

Stiftform

Artikel-Nr.	Typ	Querschnitt mm ²	a mm	b mm	d mm	t mm	l mm	Gewicht kg / 1000 Stück	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
										bis 500	501 - 1000	1001 - 5000
91556	B 0,5P	0,5-1,5	10,0	1,9	-	-	17,0	0,6	100	6,40	5,90	5,30
91557	B 2,5P	1,5-2,5	10,0	1,9	-	-	17,0	0,7	100	8,80	8,00	7,30
91558	B 6P	2,5-6,0	11,0	2,7	-	-	20,0	1,6	100	11,50	10,50	9,60
91559	B 10P	10	11,0	4,3	-	-	24,5	2,7	100	18,90	17,20	15,60
91560	B 16P	16	15,0	5,8	-	-	29,5	3,9	100	20,30	18,90	17,70
91378	B 25P	25	15,0	6,8	-	-	33,5	6,3	1	25,80	23,90	22,30
91379	B 35P	35	20,0	8,0	-	-	40,5	11,7	1	44,90	41,60	38,90
91380	B 50P	50	20,0	9,5	-	-	45,0	17,9	1	50,60	46,90	43,80
91381	B 70P	70	23,0	11,0	-	-	55,0	28,2	1	71,70	66,50	62,10
91377	B 95P	95	23,0	12,5	-	-	55,0	43,0	1	95,30	88,30	82,60

Technische Änderungen vorbehalten.