


## Aderendhülsen-Crimpzange, Bereich 0,25...10 mm<sup>2</sup> Hersteller-Teilenummer: 23T033

Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad justierbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 10 mm<sup>2</sup>.

### Technische Informationen

Vierkant-Pressklaue • Automatische Einstellung •  
Feineinstellung • Anwendungsbereich 0,25 ... 10 mm<sup>2</sup> •  
Gewicht: 363 g.

### Anwendungsbeispiel

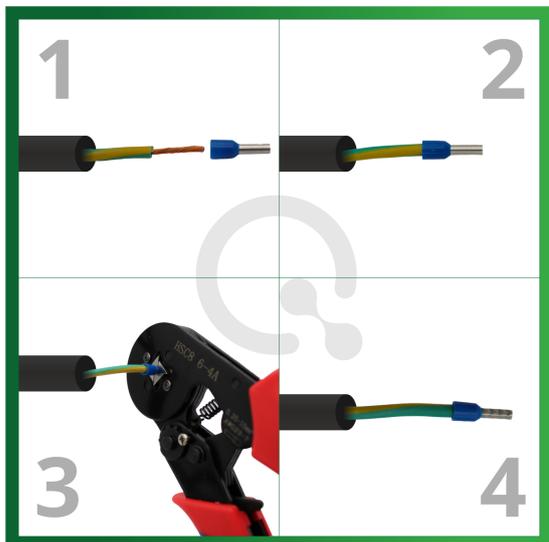

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!

Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen Sets.



## Schneidezange mit Abisolierfunktion 0,75-6 mm<sup>2</sup> Hersteller-Teilenummer: 23T033

Der Seitenschneider ist scharf und schnitthaltig und für feine Arbeiten ausgelegt. Die Länge der Klinge beträgt dabei ca. 14 mm. Eine abgestumpfte Spitze erhöht die Führigkeit vor allem auf Leiterplatten und bei schwer zugänglichen Stellen.

Als weitere Funktion verfügt die Zange über 6 Aussparungen zum schnellen abisolieren von starren Kabeln oder Litzen in den gebräuchlichen Querschnitten von 0,75 bis 6 mm<sup>2</sup> bzw. AWG 20 – 10, was Kabeldurchmessern von ca.  $\varnothing$  0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Verschlussbügel, um sie bei Nichtbenutzung möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert.



halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert.

### Technische Informationen

Klingenlänge ca. 1,4 cm • Material: Stahl • Abisolier-Bereiche: 0,75 ... 6 mm<sup>2</sup> • Beschriftung: metrisch und imperial • Gewicht: 113 g.

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!



## Multifunktions-Abisolierzange Hersteller-Teilenummer: 23T033

Die Multifunktions-Abisolierzange aus stabilem Werkzeug-Stahl (Griff PP/TPR) bietet eine Abisolierfunktion für Kabel und Leitungen mit Querschnitten von 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup> sowie eine Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Aluminiumdrähte. Weiterhin vorhanden ist eine Crimpfunktion für Kabelschuhe (isoliert/unisoliert) von 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>.

Abisolierung von Querschnitten von 0,25...6 mm<sup>2</sup> (10...24 AWG)

Stellschraube für Feineinstellung

Hochwertiger Werkzeugstahl, schwarz satiniert

Ergonomischer und rutschfester Griff für maximale Performance

Der Begrenzer für die Abisolierlänge kann bei Nichtbenutzung auch in einer neutralen Position verweilen

Seitenschneiderfunktion für Kupfer- und Alu-Leiter

Crimpfunktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5...6 mm<sup>2</sup> (10...22 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 4...6 mm<sup>2</sup> (12...10 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 1,5...2,5 mm<sup>2</sup> (16...14 AWG)

Crimpfunktion für isolierte Kabelschuhe 0,5...1 mm<sup>2</sup> (22...18 AWG)



### Technische Informationen

Größe: ca. 210 x 111 mm • Gewicht: ca. 312 g • Hauptfunktion: Abisolierung von Kabeln und Leitungen • Anwendungsbereich ca. 0,25 ... 6 mm<sup>2</sup> • Weitere Funktionen: Seitenschneider für Kupfer-, Alu-Leiter • Crimpzangen-Funktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> • Crimpzangen-Funktion für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>.

Anwendung nur durch fachkundiges Personal!