


SIVACON S4 Montageplatte 3WA BG II, 3/4-polig, H: 550mm B: 800mm

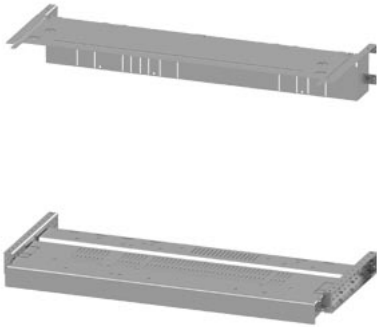

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	3WA Montageplatte
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil Dachblech	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	550 mm
Breite	800 mm
Tiefe	600 mm
Länge	800 mm
Materialstärke des Blechs	2,5 mm
Nettogewicht	10 kg
Material	Metall
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
 EG-Konf.		 DNV	<p>Umweltbestätigung</p>

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ6000-5BA24>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ6000-5BA24>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ6000-5BA24

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

21.01.2023 