



SIVACON , Boden, IP55, T: 600 mm, B: 600 mm, verzinkt

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Boden
Ausführung des Produkts	geschlossen
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung	Nein
Schutzart IP	IP55
Produktbestandteil	
• Lüftung	Nein

Mechanischer Aufbau	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Nettogewicht	4 300 g

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.


Informationen zur Verpackung
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1066-2UB12-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1066-2UB12-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1066-2UB12-0

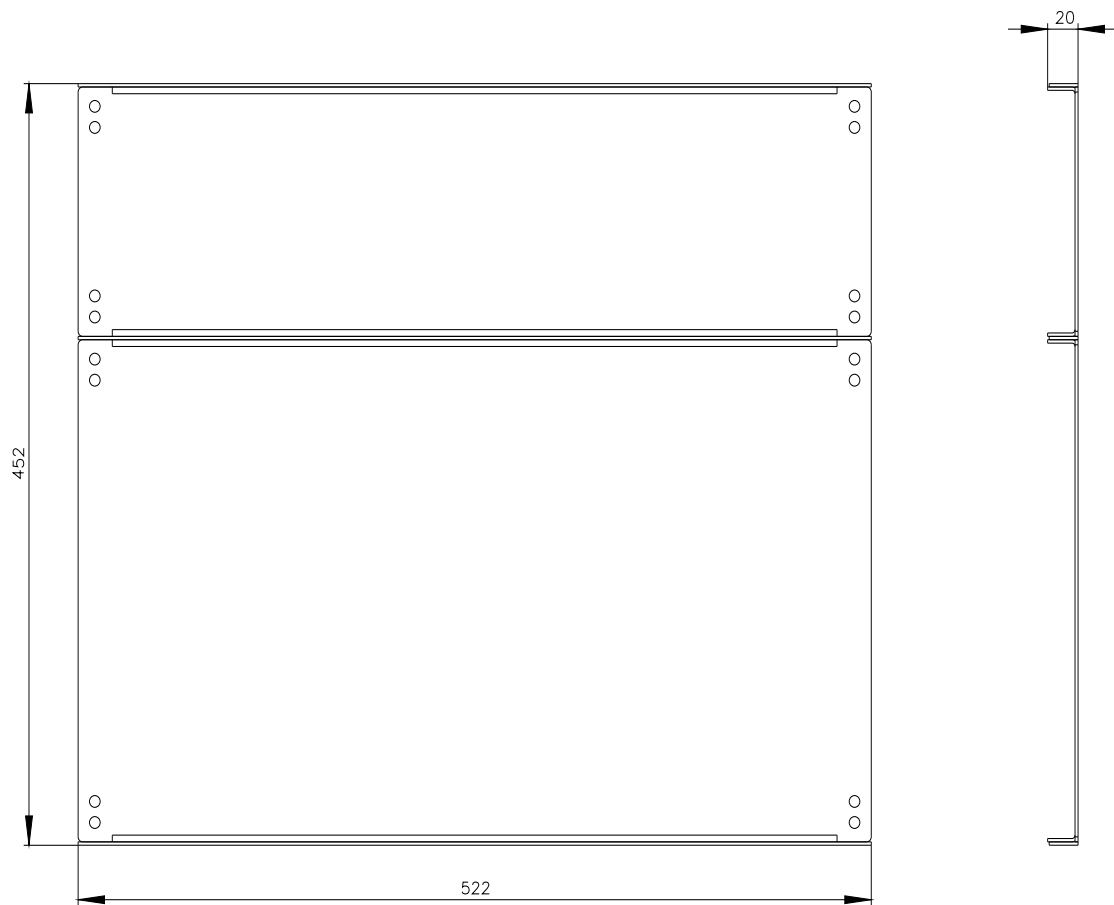

letzte Änderung:

23.12.2020 

