

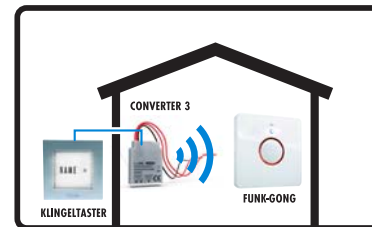
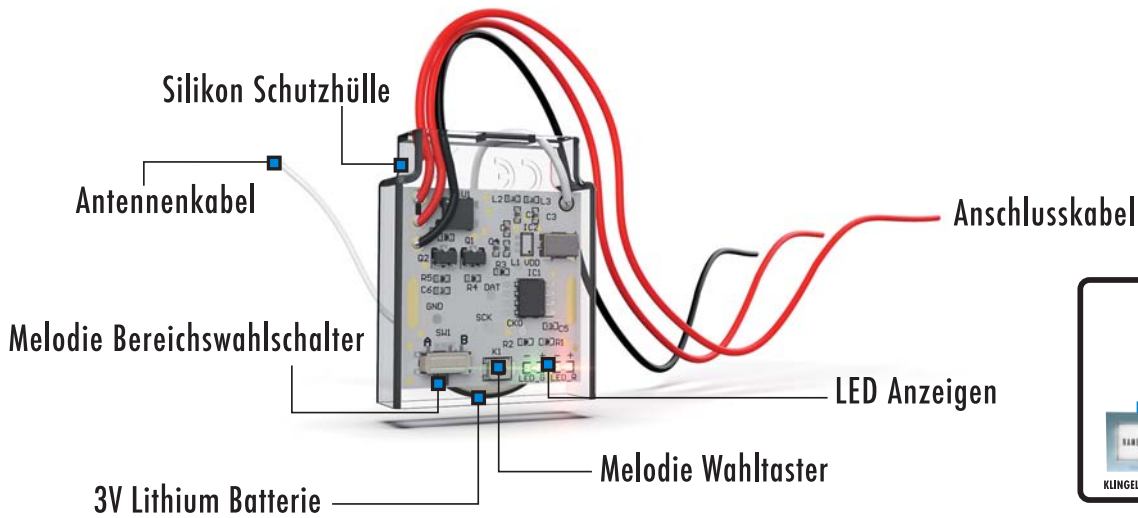
NEUHEIT

FUNK-CONVERTER 3 **MICRO**

ZUR FUNK-ERWEITERUNG IHRER DRAHTGEBUNDENEN KLINGELANLAGE

FUNK-CONVERTER MICRO wird direkt an der Klingelleitung oder versteckt im Gehäuse Ihres vorhandenen Gongs angeschlossen und sendet ein Funk-Signal an Türglocken-Empfänger aus der BELL- und FG-Serie von **me**

- Micro Funk-Sender mit Anschlusskabel für einfache und unauffällige Installation
- Funk-Reichweite bis ca. 200 Meter (Freifeld)*
- Kompatibel mit allen **me** Funkgong-Empfängern der BELL- und FG-Serie (mehrere Empfänger möglich)
- Auswahlschalter für 8 bzw. 16 Melodien*
- Sende- und Batteriekontrollleuchte
- Batterielevensdauer bis zu 3 Jahre


ZUBEHÖR


Vorhandener drahtgebundener Klingeltaster wird mit diesem Converter zu einem drahtlosen Funk-Klingeltaster



1-Euro Münze zum Größenvergleich

BELL-556
TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-556 TX Funk-Converter 3 Micro Sender	Art-Nr: 41385
LIEFERUMFANG	1x Micro Funk-Converter mit Silikonhülle • 1x 3 Volt Lithium-Batterie CR2032 (eingesetzt)	
GERÄT	28 x 36 x 10 mm (BxHxT)	
VERPACKUNG	125 x 90 x 27 mm (BxHxT) • 75 g	
VE	20 Stück • 375 x 150 x 140 mm (BxHxT) • 1,6 kg	
STROMVERSORGUNG	1x 3V Lithium CR 2032	
FUNK-REICHWEITE	Bis 200 Meter Freifeld • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109133215	

* Abhängig vom verwendeten Empfänger - Maximale Reichweite sowie sämtliche 16 Klingeltöne nur bei Verwendung von Empfängern aus der BELL-500-Serie