



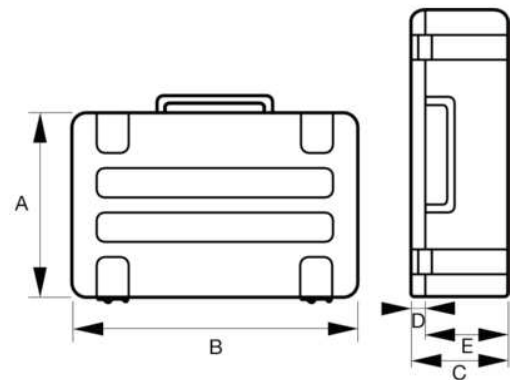
**4750RCHDW01**

## Stabiler Hartschalenkoffer mit Rädern, 31 l



### PRODUKTDDETAILS


 



- Stabiler Werkzeugkoffer aus Polypropylen
- Bestens geeignet für raue Umgebungen wie Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt
- 60 x 20 mm kugelgelagerte Räder für Leichtgängigkeit auch bei schwerer Beladung
- Kennzeichnungsetikett
- Abschließbar mit Vorhängeschloss
- Stapelbar
- 1 Teleskopgriff zum Rollen des Koffers auf den Rädern
- 1 Gummierter, weicher Tragegriff
- 2 Schnappverschlüsse, 4 Standfüße
- Leerer Koffer
- Verstärkungen in allen stark beanspruchten Bereichen
- Wasser- und staubdicht, korrosionsbeständig
- Alle Teile beständig gegen Skydrol
- Hält extremen Temperaturschwankungen stand: -33 °C bis +90 °C
- Luftdichter Dichtungsring aus Polyurethan
- Ventil zum Luftdruckausgleich
- Edelstahlzapfen



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>					
<b>4750RCHDW01</b>	545 mm	350 mm	240 mm	50 mm	167 mm	31 l	217 mm	517 mm	277 mm	5.99 kg
<b>4750RCHDW01RED</b>	545 mm	350 mm	240 mm	50 mm	167 mm	31 l	217 mm	517 mm	277 mm	5.99 kg





## FF2B01

**Werkzeugeinlage mit  
Steckschlüssel-Einsätzen für  
4750RCHDW01 Hartschalenkoffer  
– 61-teilig**





### PRODUKTDDETAILS

- Inklusive A6700DZ 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, kurze Ausführungen 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- A6800DZ 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, lange Ausführungen 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 11/32, 7/16, 1/2, 9/16"
- 6950SL Umschaltknarre, schlanker Kopf, 1/4", 130 mm
- 6954 Quergriff, 1/4"
- 6956 Steckgriff 1/4"
- 6958 Gelenkgriff, 1/4"
- 6960/6961 Verlängerungen 1/4" 50, 100 mm
- 6962L Verlängerung, 1/4", 355 mm
- 6966 Kardangelenk, 1/4", 35 mm
- 7764 3/8" auf 1/4" Übergangsteil
- 7765 1/4" auf 3/8" Übergangsteil
- 6972H Bithalter 1/4"
- A7402DZ 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, lange Ausführungen 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4"
- A7400DZ 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, kurze Ausführungen 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4"
- 7750SL Umschaltknarre, 3/8", schlanker Kopf
- 7752 Kurbel, 3/8"
- 7760/7761/7762 Verlängerungen 3/8", 75 mm, 125 mm, 250 mm
- 7766 Kardangelenk, 3/8"
- 8164-1/2 Adapter, F 3/8" auf M 1/2"
- 7407H Verbindungsteil (Halter), 3/8" 1/4–3/8"
- S6106KA Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz, 7/8"
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

**Follow the Fish!**



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		
<b>FF2B01</b>	40 x 270 x 505 mm	3.75 kg



## SETINHALT



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 3/16"  
**A6800DZ-3/16**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 7/32"  
**A6800DZ-7/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 1/4"  
**A6800DZ-1/4**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 9/32"  
**A6800DZ-9/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 5/16"  
**A6800DZ-5/16**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 11/32"  
**A6800DZ-11/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 3/8"  
**A6800DZ-3/8**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 7/16"  
**A6800DZ-7/16**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 1/2"  
**A6800DZ-1/2**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 9/16"  
**A6800DZ-9/16**



1/4" Quergriff mit Gleitstück,  
140 mm  
**6954**



1/4" Steckgriff, 150 mm  
**6956**



1/4" Verlängerung, 50 mm  
**6960**



1/4" Verlängerung, 101 mm  
**6961**

Follow the Fish!





1/4" Verlängerung, 355 mm  
**6962L**



1/4" Kardangeln, 35 mm  
**6966**



1/4" auf 3/8" Übergangsteil  
**7765**



3/8"-Kurbel mit drehbarem  
Stahlgriff, 435 mm  
**7752**



3/8" Verlängerung mit  
Vierkantantrieb, 75 mm  
**7760**



3/8" Verlängerung mit  
Vierkantantrieb, 127 mm  
**7761**



3/8" Verlängerung mit  
Vierkantantrieb, 252 mm  
**7762**



3/8" Kardangeln, 51,5 mm  
**7766**



3/8" auf 1/4" Übergangsteil  
**7764**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 3/16"  
**A6700DZ-3/16**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 7/32"  
**A6700DZ-7/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 1/4"  
**A6700DZ-1/4**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 9/32"  
**A6700DZ-9/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 5/16"  
**A6700DZ-5/16**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 11/32"  
**A6700DZ-11/32**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 3/8"  
**A6700DZ-3/8**

Follow the Fish!





**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 7/16"**  
A6700DZ-7/16



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 1/2"**  
A6700DZ-1/2



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 9/16"**  
A6700DZ-9/16



**1/4" Verbindungsteil für 1/4"  
Sechskant Schraubendreher-Bit**  
6972H



**1/4"-Umschaltknarre mit  
schlankem Knarrenkopf, 72 Zähnen  
und 5°-Rückschwenkwinkel,  
120 mm**  
6950SL



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 1/4"**  
A7400DZ-1/4



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 5/16"**  
A7400DZ-5/16



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 3/8"**  
A7400DZ-3/8



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 7/16"**  
A7400DZ-7/16



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 1/2"**  
A7400DZ-1/2



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 17/32"**  
A7400DZ-17/32



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 9/16"**  
A7400DZ-9/16



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 19/32"**  
A7400DZ-19/32



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 5/8"**  
A7400DZ-5/8



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 11/16"**  
A7400DZ-11/16



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 3/4"**  
A7400DZ-3/4

**Follow the Fish!**





**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 1/4"**  
**A7402DZ-1/4**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 5/16"**  
**A7402DZ-5/16**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 3/8"**  
**A7402DZ-3/8**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 7/16"**  
**A7402DZ-7/16**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 1/2"**  
**A7402DZ-1/2**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 9/16"**  
**A7402DZ-9/16**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 19/32"**  
**A7402DZ-19/32**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 5/8"**  
**A7402DZ-5/8**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 11/16"**  
**A7402DZ-11/16**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 3/4"**  
**A7402DZ-3/4**



**3/8" Umschaltknarre mit  
schlankem Knarrenkopf, 72 Zähnen  
und 5° Rückschwenkwinkel,  
205 mm**  
**7750SL**



**3/8" auf 1/2" Übergangsteil**  
**8164-1/2**



**Verbindungssteile 3/8"-  
Vierkantantrieb auf 1/4" Sechskant-  
Bithalter in brüniertes Ausführung,  
26 mm**  
**7407H**







## FF2B02



**Werkzeugeinlage mit  
Schraubenschlüsseln und  
Steckschlüssel-Einsätzen für  
4750RCHDW01 Hartschalenkoffer  
– 69-teilig**



### PRODUKTDDETAILS

- Inklusive A6700DM 1/4"-Steckschlüssel-Einsätzen, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, kurze Ausführungen 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- A6800DM 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Luft- und Raumfahrt, lange Ausführungen, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 mm
- A7400DM 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, kurze Ausführungen 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- A7402DM 3/8" Luft- und Raumfahrt-Steckschlüsseleinsätze lange Ausführung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 4020L-M Ring-Maulschlüssel, Lilliput, 5, 5,5 mm
- 111M Ring-Maulschlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
- BE-9770 Winkelschraubendrehersatz, Sechskant, brüniert, langer Kugelkopf, 9-teilig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		 kg
<b>FF2B02</b>	39 x 270 x 505 mm	3.91 kg

**Follow the Fish!**



**Follow the Fish!**





verchromt, 120 mm  
**111M-7**



verchromt, 130 mm  
**111M-8**



Flacher 9-mm-Ring-  
Maulschlüssel,  
verchromt, 136 mm  
**111M-9**



Flacher 10-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 144 mm  
**111M-10**



Flacher 11-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 153 mm  
**111M-11**



Flacher 12-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 160 mm  
**111M-12**



Flacher 13-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 169 mm  
**111M-13**



Flacher 14-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 177 mm  
**111M-14**



Flacher 15-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 185 mm  
**111M-15**



Flacher 16-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 195 mm  
**111M-16**



Flacher 17-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 200 mm  
**111M-17**



Flacher 18-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 208 mm  
**111M-18**



Flacher 19-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 218 mm  
**111M-19**



Flacher 22-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 250 mm  
**111M-22**



Flacher 24-mm-Ring-  
Maulschlüssel, verchromt, 270 mm  
**111M-24**



5 mm Lilliput Ring-  
Maulschlüssel  
mit Chrom-Beschichtung, 80 mm  
**4020L-M-5**



5,5 mm Lilliput Ring-  
Maulschlüssel  
mit Chrom-Beschichtung, 80 mm  
**4020L-M-5.5**



1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 5,5 mm  
**A6700DM-5.5**

Follow the Fish!





**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 6 mm  
A6700DM-6**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 7 mm  
A6700DM-7**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 8 mm  
A6700DM-8**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 9 mm  
A6700DM-9**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 10 mm  
A6700DM-10**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 11 mm  
A6700DM-11**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 12 mm  
A6700DM-12**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 13 mm  
A6700DM-13**



**1/4" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 14 mm  
A6700DM-14**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 10 mm  
A7400DM-10**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 11 mm  
A7400DM-11**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 12 mm  
A7400DM-12**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 13 mm  
A7400DM-13**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 14 mm  
A7400DM-14**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 15 mm  
A7400DM-15**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 16 mm  
A7400DM-16**

**Follow the Fish!**





**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 17 mm  
A7400DM-17**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 18 mm  
A7400DM-18**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz,  
Zwölfkant, 19 mm  
A7400DM-19**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 10 mm  
A7402DM-10**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 11 mm  
A7402DM-11**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 12 mm  
A7402DM-12**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 13 mm  
A7402DM-13**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 14 mm  
A7402DM-14**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 15 mm  
A7402DM-15**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 16 mm  
A7402DM-16**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 17 mm  
A7402DM-17**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 18 mm  
A7402DM-18**



**3/8" Steckschlüssel-Einsatz, lang,  
Zwölfkant, 19 mm  
A7402DM-19**





### FF2B03



**Werkzeugeinlage mit  
Schraubenschlüsseln und  
Steckschlüssel-Einsätzen für  
4750RCHDW01 Hartschalenkoffer  
– 44-teilig**



## PRODUKTDDETAILS

- Inklusive A6710DZ 1/4"-Gelenk-Steckschlüssel-Einsätzen, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
- A6710DM-7 1/4"-Gelenk-Steckschlüssel-Einsätze, Doppelsechskant, Luft- und Raumfahrt, 7 mm
- 2058-BR Bit-Knarre, 1/4"
- 1950MZ-3/8 Krähenfuß-Rollgabelschlüssel, 3/8"
- BE-9780 Sechskant Winkelschraubendreher, langer Kugelkopf, 12-teilig, 0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
- 111Z Ring-Maulschlüssel 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"
- 1320RZ Knarren-Ringschlüssel 1/4 x 5/16, 5/16 x 11/32, 3/8 x 7/16, 1/2" x 9/16"
- 1931Z Doppelmaulschlüssel, Lilliput, 3/16, 7/32, 1/4"
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		
<b>FF2B03</b>	35 x 270 x 505 mm	2.74 kg

**Follow the Fish!**



## SETINHALT



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 7 mm  
A6710DM-7



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 3/16"  
A6710DZ-3/16



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 7/32"  
A6710DZ-7/32



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 1/4"  
A6710DZ-1/4



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 9/32"  
A6710DZ-9/32



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 5/16"  
A6710DZ-5/16



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 11/32"  
A6710DZ-11/32



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 3/8"  
A6710DZ-3/8



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 7/16"  
A6710DZ-7/16



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 1/2"  
A6710DZ-1/2



1/4" Gelenk-Steckschlüssel,  
Zwölfkant, 9/16"  
A6710DZ-9/16



Winkelschraubendreher-Satz (Zoll),  
Sechskant mit Kugelkopf, lange  
Ausführung, phosphatiert – 12-teilig  
BE-9780



1/4" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 112 mm  
111Z-1/4



5/16" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 130 mm  
111Z-5/16

Follow the Fish!





**3/8" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 144 mm  
111Z-3/8**



**7/16" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 153 mm  
111Z-7/16**



**1/2" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 169 mm  
111Z-1/2**



**9/16" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 177 mm  
111Z-9/16**



**5/8" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 195 mm  
111Z-5/8**



**11/16" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 200 mm  
111Z-11/16**



**3/4" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 218 mm  
111Z-3/4**



**13/16" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 250 mm  
111Z-13/16**



**7/8" Ring-Maulschlüssel,  
verchromt, 250 mm  
111Z-7/8**



**1"-Ring-Maulschlüssel, verchromt,  
290 mm  
111Z-1**



**1/4-5/16" Knarren-Ringschlüssel,  
verchromt, 115 mm  
1320RZ-1/4-5/16**



**3/8-7/16" Knarren-Ringschlüssel,  
verchromt, 128 mm  
1320RZ-3/8-7/16**



**1/2-9/16" Knarren-Ringschlüssel,  
verchromt, 170 mm  
1320RZ-1/2-9/16**



**3/16" Doppelmaulschlüssel, Lilliput,  
verchromt, 80 mm  
1931Z-3/16**



**7/32" Doppelmaulschlüssel, Lilliput,  
verchromt, 80 mm  
1931Z-7/32**



**1/4" Doppelmaulschlüssel, Lilliput,  
verchromt, 80 mm  
1931Z-1/4**







**3/8"-Krähenfuß-Rollgabelschlüssel  
mit Vierkantantrieb, 65 mm  
1950MZ-3/8**







## FF2B04

**Werkzeugeinlage mit  
Steckschlüssel-Einsätzen für  
4750RCHDW01 Hartschalenkoffer  
– 45-teilig**

### PRODUKTDDETAILS

- Inklusive 9070C ERGO™ 6"-Rollgabelschlüsseln, verchromt, 158 mm × 20 mm
- 2509 flexibler Greifheber, 525 mm
- 808050 1/4" Knarren-Schraubendreher
- 59/S28-4 Bit-Satz für Schlitz-, TORX®, Sechskant- und TORQ-SET®-Schraubenköpfe, 28-teilig
- 701 Präzisions-Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH00 × 50 mm, PH0 × 50 mm
- 700 Präzisions-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, 1,5 mm × 50 mm und 1 mm × 50 mm
- BE-8020L/BE-8040 ERGO™ Schlitzschraubendreher, 0,5 mm × 3 mm × 75 mm, 0,8 mm × 4 mm × 100 mm
- BE-8150/BE-8255 ERGO™ Schlitzschraubendreher, 1 mm × 5,5 mm × 100 mm und 1,2 mm × 6,5 mm × 15 mm
- BE-8610/BE-8620 ERGO™ Phillips-Schraubendreher PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm
- BE-8080-10 ERGO™ TORQ-SET®-Schraubendreher, 10 mm × 100 mm
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		
<b>FF2B04</b>	42 x 270 x 505 mm	1.57 kg

**Follow the Fish!**



## SETINHALT



ERGO™ 20-mm-Rollgabelschlüssel mit Zentralmutter und Gummigriff, verchromt, 158 mm  
9070C



Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff, 0,18 mm x 1 mm x 50 mm  
700-1-50



Schraubendreher für Schlitzschrauben mit Präzisionsgriff, 0,25 mm x 1,5 mm x 50 mm  
700-1-5-50



Phillips-Schraubendreher mit Präzisionsgriff, PH00 x 50 mm  
701-00-50



Phillips-Schraubendreher mit Präzisionsgriff, PH0 x 50 mm  
701-0-50



Magneheber  
2535F2



1/4"-Bitsatz für Schlitz-, Phillips-, TORX®, Sechskant-, und TORQ-SET-Schrauben – 28-teilig  
59/S28-4



ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm  
BE-8020L



ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm  
BE-8040



ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1 mm x 5,5 mm x 100 mm  
BE-8150



ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm  
BE-8255



ERGO™ Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH1 x 75 mm, 27 mm  
BE-8610



ERGO™ Phillips-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff, PH2 x 100 mm, 36 mm  
BE-8620



ERGO™ Schraubendreher für TORQ-SET®-Sicherheitsschrauben mit 3-Komponenten-Griff Nr. 10 x 100 mm  
BE-8080-10



1/4"-Bit-Knarren-Schraubendreher, 125 mm  
808050



Allzweckpinzette mit polierter und vernickelter Oberfläche, 150 mm  
5516



Profi-Fühlerlehre mit 26 Klingen, 106 mm  
1544

Follow the Fish!





### FF2B05



## Werkzeugeinlage mit Zangen für 4750RCHDW01 Hartschalenkoffer – 15-teilig



### PRODUKTDDETAILS

- Inklusive 5515T-52 Teleskop-Gelenkkopfspiegel, Durchmesser 50 mm
- 2650 Connectorzange
- 2855 Drahtwirbelzange, 224 mm
- 4130 ERGO™ Seitenschneider, 120 mm
- 2101GC ERGO™ Seitenschneider, 125 mm, 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO™ Flachrundzange, 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO™ Kombi-Zange, verchromt, 160 mm
- 8224CIP ERGO™ Wasserpumpenzange
- 4830 ERGO™ Flachrundzange
- 2820EF2 Elektriker-Klapptaschenmesser, Kunststoffgriff, 200 mm
- BFLA01 Q3 LED-Taschenlampe
- MTB-3-16-E Maßband, 3 m
- 1150-1/2H/P Messschieber, 150 mm
- 1179-FLX-2 Flexibles Lineal, 300 mm
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		
<b>FF2B05</b>	35 x 270 x 510 mm	2.29 kg

Follow the Fish!



## SETINHALT



ERGO™ Seitenschneider mit selbstöffnendem Zwei-Komponenten-Griff, vernickelt und verchromt, 125 mm, Industrieverpackung  
**2101GC-125IP**



ERGO™ Seitenschneider mit selbstöffnendem Zwei-Komponenten-Griff, vernickelt und verchromt, 160 mm, Industrieverpackung  
**2101GC-160IP**



ERGO™ Flachrundzangen mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griffen und um 45° abgewinkelter Spitze, verchromt(200 mm) Industrieverpackung  
**2427 GC-200IP**



ERGO™ Seitenschneider, Mikroschnitt mit 2-Komponenten-Griffen, brüniert 120 mm  
**4130**



Klappbares Elektrikertaschenmesser mit Klinge 65 mm  
**2820EF2**



ERGO™ Kombinationszange mit Öffnungsfeder, Zwei-Komponenten-Griff, verchromt(160 mm) Industrieverpackung  
**2628 GC-160IP**



ERGO™ Spitzzange mit 2-Komponenten-Griff und abgerundeten Backen 135 mm  
**4830**



ERGO™ Wasserpumpenzangen mit Gleitgelenk, Zwei-Komponenten-Griff und Chrom-Finish 250 mm  
**8224CIP**



Connectorzange mit PVC-beschichteten Griffen, verchromt 235 mm  
**2650**



Drahtwirbelzange, brüniert 224 mm  
**2855**



Teleskop-Schwenkspiegel 52 mm  
**5515T-52**



Maßband kurz mit Gummibeschichtung, magnetisch, metrisch und Zoll 3 m  
**MTB-3-16-M-E**



Messschieber 150 mm  
**1150-1/2H/P**





### FF2B06



**Werkzeugeinlage mit Hämmern  
und Lochstanzen für  
4750RCHDW01 Hartschalenkoffer  
– 6-teilig**



#### PRODUKTDDETAILS

- Inklusive 3625N-32 Kunststoffhammer
- 481-300 Schlosserhammer, 300 mm
- 3734 Splintentreiber 3, 5, 8 mm
- 3735-5-120 Körner, 5 mm x 120 mm
- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Geeignet für Koffer 4750RCHDW01

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		
<b>FF2B06</b>	35 x 122 x 355 mm	1.06 kg

**Follow the Fish!**



## SETINHALT



**Superflex Kunststoffhammer mit Holzstiel, 325 g**  
**3625N-32**



**5-mm-Körner mit achtkantigem Schaft, kupferfarben lackiert, 120 mm**  
**3735-5-120**



**3-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft, kupferfarben lackiert, 150 mm**  
**3734-3**



**5-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft, kupferfarben lackiert, 150 mm**  
**3734-5**



**8-mm-Splintentreiber mit achtkantigem Schaft, kupferfarben lackiert, 150 mm**  
**3734-8**



**Deutscher DIN-Schlosserhammer 300 g**  
**481-300**

