


Datenblatt

Baustellenstromverteiler M7 #60820

Baustellenstromverteiler M-Serie.
Stapelbar und äußerst platz sparend. Geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Problemloses Wechseln der Anbausteckdosen. Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen.

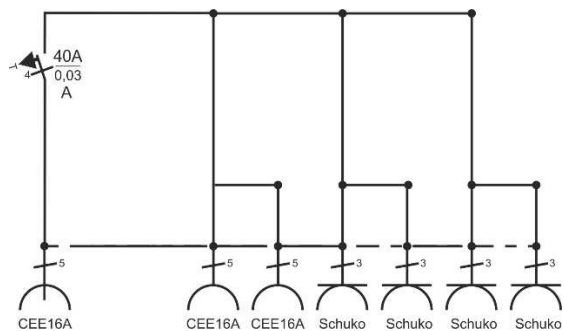

(Abbildung ähnlich)

 


CE IP 44

 


Technische Daten: 400V/16A/max. 11kW

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig)
Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Sicherheitsklappdeckeln
2 CEE-Steckdosen 400V/16A 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln



Absicherung: 1 FI Schutzschalter 40A IΔN=30mA, 4polig, Typ A - pulsstromsensitiv



400V / 230V / 16A max. 11kW / RDF=0,7
Gewicht: ca. 8,0 Kg
L/B/H: 400 / 400 / 330 mm
EAN: 4011160608209