

Datenblatt

Wandverteiler FIXO 11D #61513

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise optimal für die Befestigung an der Wand
- mit hochwertiger, solider Hauptleitungsabzweigklemme zur Elektroinstallation
- inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der Leitung
- Gehäusemaße FIXO: 280x280x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3

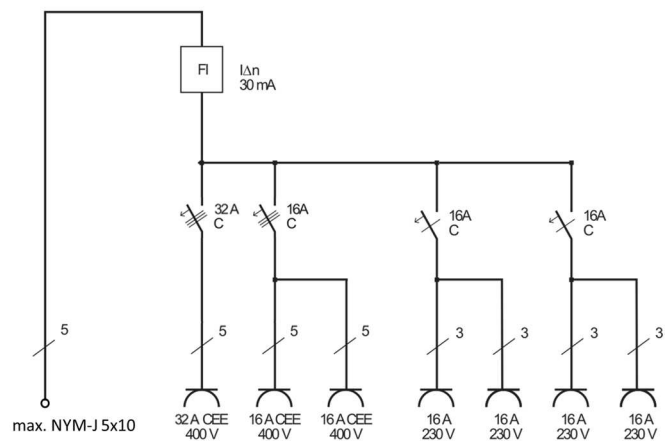


Abb. Ähnlich



Technische Daten:

Eingang: Kabeleinführung für NYM-J bis max. 5x10mm²

Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel
2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel
4 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A

Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A
1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig
1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
2 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig

Gewicht: ca. 3,84kg
Maße: ca. 280 mm / 380 mm / 130mm
EAN: 4011160615139