

Datenblatt

Wandverteiler FIXO 2 MAX #61514

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise, optimal für die Befestigung an der Wand
- Gehäusemaße FIXO: 370x375x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3

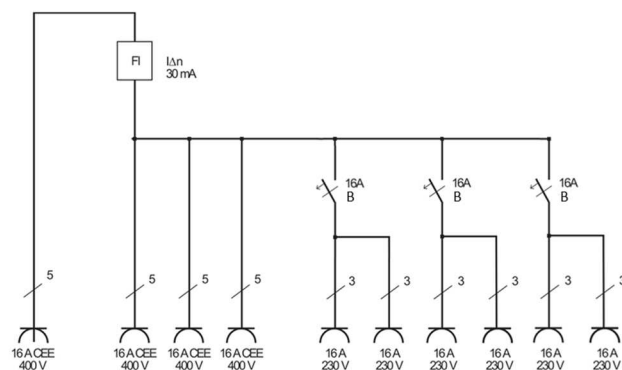


Abb. Ähnlich



Technische Daten: 400V/16A/ max. 11kw

Eingang: CEE-Gerätestecker 400V/16A/5polig

Ausgang: 3 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel
6 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A

Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A
3 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig

Gewicht: ca. 3,82kg

Maße: ca. 370 mm / 440 mm / 130mm

EAN: 4011160615146