

# Datenblatt

## Wandverteiler FIXO 13D MAX #61515

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise optimal für die Befestigung an der Wand
- mit hochwertiger, solider Hauptleitungsabzweigklemme zur Elektroinstallation
- inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der Leitung
- Gehäusemaße FIXO: 375x370x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3

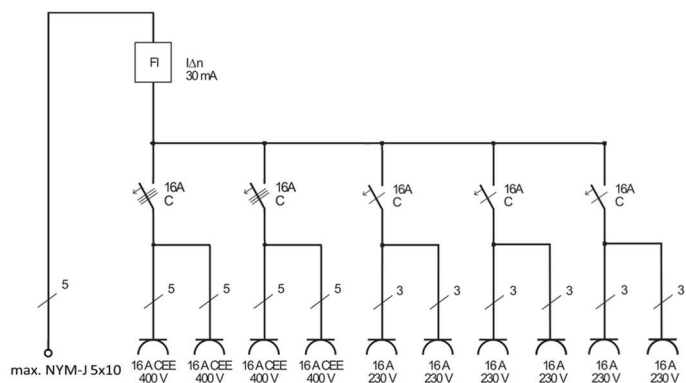


Abb. Ähnlich



### Technische Daten:

Eingang: Kabeleinführung für NYM-J bis max. 5x10mm<sup>2</sup>

Ausgang: 4 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel  
6 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A

Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A  
2 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig  
3 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig

Gewicht: ca. 4,92kg  
Maße: ca. 440mm / 370mm / 130mm  
EAN: 4011160615153