

Datenblatt

Wandverteiler FIXO 6 MAX #61524

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise, optimal für die Befestigung an der Wand
- Gehäusemaße FIXO: 375x370x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3

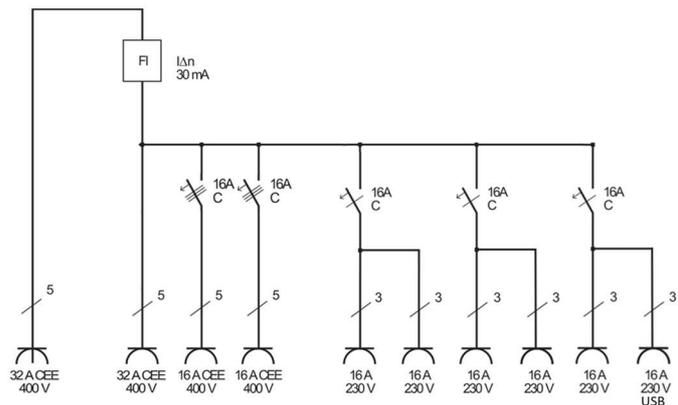


Abb. Ähnlich



Technische Daten: 400V/32A/ max. 22kw

Eingang: CEE-Gerätestecker 400V/32A/5polig

Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel
2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel
5 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A
1 x 2 USB Ports 5V / 2,1A

Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig, Typ A
2 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
3 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig

Gewicht: ca. 5,0kg
Maße: ca. 440 mm / 370 mm / 130mm
EAN: 4011160615245