

Datenblatt

Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65106

10 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** 400 V, 16A, 3-phasig

- 10 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 5G2,5mm² + 2x0,5mm² mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- Typ 2 auf Typ 2
- nach IEC 62196-2
- 400 V, 16A, 3-phasig, max. 11 kW
- inklusive Kabletasche zum Verstauen des Ladekabels

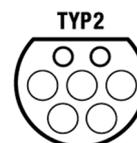


Abb. ähnlich

IP 44



Technische Daten:

400V/16A/3phasig/max. 11kW

Gewicht: ca. 4,84 kg
L/B/H: 425/420/125 mm
EAN: 4011160651069