

Datenblatt

Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65131

0,5 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** 230 V, 16A, 1-phasig

- 0,5 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 3G2,5mm² + 2x0,5mm² mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- Typ 2 (Ladestationsseite) auf Schutzkontaktkupplung (Fahrzeugseite)
- 230 V, 16A, 1-phasig, max. 3,6 kW

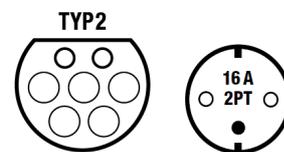


Abb. ähnlich

IP 44



Technische Daten:

230V/16A/1phasig/max. 3600W

Gewicht: ca. 0,57 kg
L/B/H: 400/200/60 mm
EAN: 4011160651311