


STECKDOSENLEISTE COMBINI 6=12-FACH MIT SCHALTER 1,4M WEISS

STECKDOSENLEISTE COMBINI

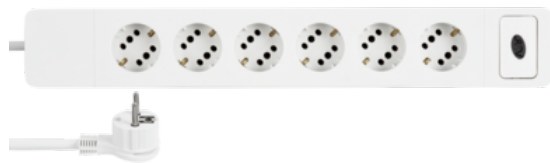

Art. Nr.
0015650103

EAN
4006341719614

Typ
EM106K-GR

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - 6 = 12 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - mit praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelsafe
- SOLIDE - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Gruppe | Tischsteckdose mit Sonderfunktion |
| Artikelnummer | 0015650103 |
| EAN-Nummer | 4006341719614 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|------------|
| IP-Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Nennstrom | 16.000 mA |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Kabellänge | 1,4 m |
| Ader-Zahl | 3 |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Leistung | 3.680 W |
| Kabeltyp | H05VV-F |
| Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F) | Ja |
| Befestigungsmöglichkeit | Öse auf der Rückseite |
| mechanische Belastbarkeit | Mittel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C |
| Farbe | Weiß |
| Länge netto mm | 424 mm |
| Breite netto mm | 64 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 45 mm |
| Gewicht netto gr | 600 g |
| Beschreibung | Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Steckssystem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden. |
| Volumen in cm³ | 1.221 cm ³ |
| Stromart / Spannungsart: | DC |

MEDIA

Schutzartzeichen

