


A 5300 A

BENZIN-RASENMÄHER A-SERIE

Mähen mit eigenem Antrieb

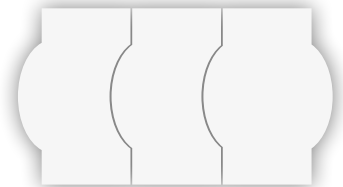

Artikel-Nummer	12B-POKC650
Motor	WOLF-Garten OHV 55, 159 cm ³ , 2,5 kW, 2600/min
Flächenleistung	bis zu 1.000 m ²
Schnitthöhenverstellung	2-Hebel-Achsenverstellung, 6-fach, 2,8–9,2 cm
Fangsack / Füllstandsanzeiger	70 l / ja
Antrieb	Hinterradantrieb
Gewicht	34 kg
Gehäuse / Mähdeck	Stahl
Mähsystem / -option	3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen
Start	Seilzug
Tankvolumen	1,0 l
Räder (vorne / hinten)	200 mm / 200 mm
Hand-Arm-Schwingungen / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²
Geräuschpegel (LpA-/LwA-/LwAg-dB)	86 / 96 / 98
Besondere Merkmale	Geeignet für Gärten mittlerer Größe Höhenverstellbarer Griff mit Softgrip Mulchkit optional

