

DT 20502-QZ: 1/4" Winkelbohrvorsatz (dreiteilig)

Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz – individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen

Basiskopf (Nr. 1) in massive Metallbauweise – gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz

Ultra-kompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) – für problemlosen Einsatz selbst bei eingegengten Platzverhältnissen


Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlag-schraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm

Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme – für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits

Gummierter und vibrationsdämpfender Handgriff (Nr. 2) – für sichere Handhabung im harten Einsatz

Flexible Verlängerung (Nr. 3) – für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°

Robuster 1/4" Sechskant-Schaft – gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in den Schraubern

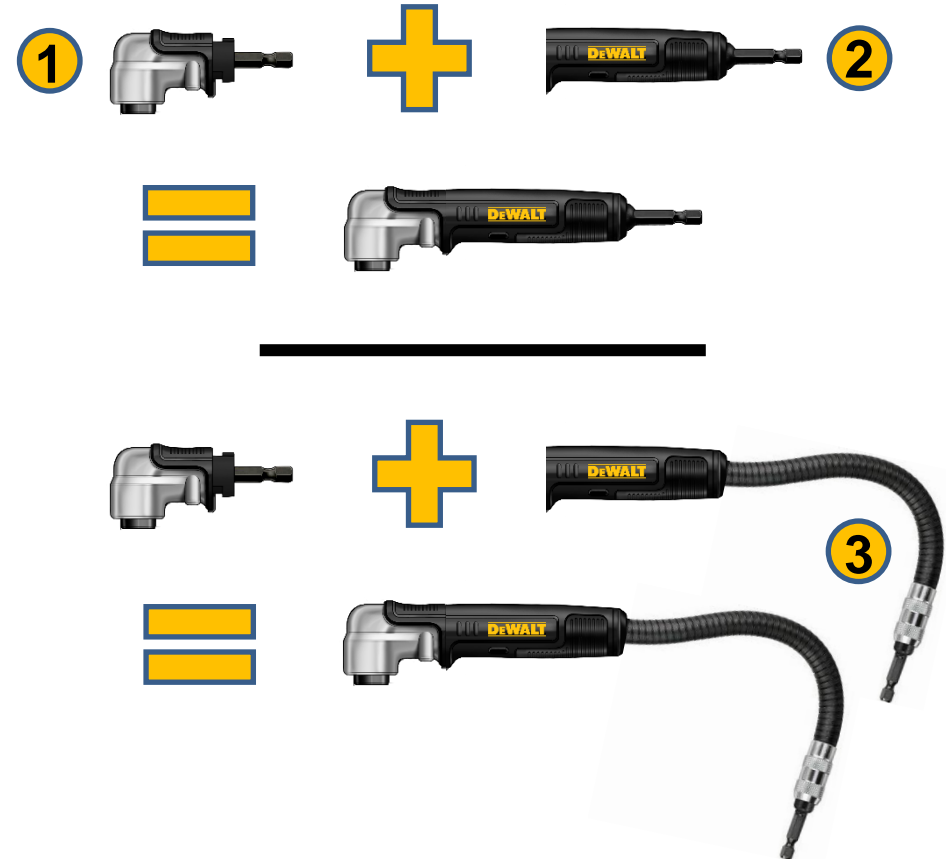

Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	EAN
DT20502-QZ	1/4" Winkelbohrvorsatz (dreiteilig)	Basiskopf, zusätzlicher Handgriff, flexible Verlängerung	5054905283537