


# DEWALT®

## EXTREME Bi-Metall Lochsägen

### Produktvorteile

**EXTREME**

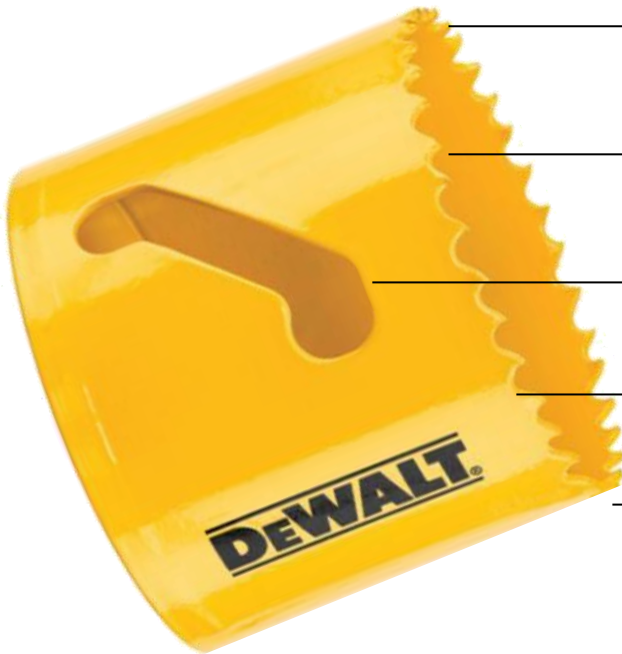

#### **BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER UND BIS ZU 2X HÖHERE HALTBARKEIT\***

Patentierter Zahnform optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt

**2x** LONG LIFE\*

#### **ENTWICKELT FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN**

Extra tiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang, erlaubt das effiziente Schneiden höherer Stärken und mehrschichtiger Materialien

#### **SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG**

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

#### **VIELSEITIGE BOHRLEISTUNG**

HSS-Zähne bohren effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe

#### **SCHNELLES BOHREN IN HOLZ**

Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90295-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 14mm	5054905250393
DT90296-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 16mm	5054905250409
DT90297-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 17mm	5054905250416
DT90298-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 19mm	5054905250423
DT90299-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 20mm	5054905250430
DT90300-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 21mm	5054905250447
DT90301-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 22mm	5054905250454
DT90302-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 24mm	5054905250461
DT90303-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 25mm	5054905250478
DT90304-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 27mm	5054905250485
DT90305-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 29mm	5054905250492
DT90306-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 30mm	5054905250508
DT90307-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 32mm	5054905250515
DT90308-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 33mm	5054905250522
DT90309-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 35mm	5054905250539
DT90310-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 37mm	5054905250546
DT90311-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 38mm	5054905250553
DT90312-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 40mm	5054905250560
DT90313-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 41mm	5054905250577
DT90314-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 43mm	5054905250584
DT90315-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 44mm	5054905250591
DT90316-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 46mm	5054905250607
DT90317-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 48mm	5054905250614
DT90318-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 51mm	5054905250621
DT90319-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 52mm	5054905250638
DT90320-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 54mm	5054905250645
DT90321-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 56mm	5054905250652
DT90322-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 57mm	5054905250669
DT90323-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 60mm	5054905250676

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90324-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 64mm	5054905250683
DT90325-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 65mm	5054905250690
DT90326-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 67mm	5054905250706
DT90327-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 68mm	5054905250713
DT90328-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 70mm	5054905250720
DT90329-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 73mm	5054905250737
DT90330-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 76mm	5054905250744
DT90331-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 79mm	5054905250751
DT90332-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 83mm	5054905250768
DT90333-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 86mm	5054905250775
DT90334-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 89mm	5054905250782
DT90335-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 92mm	5054905250799
DT90336-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 95mm	5054905250805
DT90337-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 98mm	5054905250812
DT90338-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 102mm	5054905250829
DT90339-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 105mm	5054905250836
DT90340-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 108mm	5054905250843
DT90341-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 111mm	5054905250850
DT90342-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 114mm	5054905250867
DT90343-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 121mm	5054905250874
DT90344-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 127mm	5054905250881
DT90372-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 133mm	5054905284978
DT90345-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 140mm	5054905250898
DT90346-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 152mm	5054905250904
DT8260-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 160mm	5035048061282
DT90373-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 168mm	5054905284985
DT8266-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 177mm	5035048014288
DT8267-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 210mm	5035048014295

Art. Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	EAN
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 44mm, 48mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250942
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250959
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20mm, 25mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250966
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 68mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250973
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250980
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitaer, 11-tlg.	19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250997
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251000
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251017
DT90359-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	19mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251031
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251048
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251055

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90362-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10mm (14-30mm)	5054905251062
DT90363-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10mm (32-210mm)	5054905251079
DT90364-QZ	Schnellwechsel-Adapter 13mm (32-210mm)	5054905251086
DT90365-QZ	Standard-Adapter 6,35mm (14-30mm)	5054905251093
DT90366-QZ	Standard-Adapter 10mm (14-30mm)	5054905251109
DT90367-QZ	Standard-Adapter 13mm (14-30mm)	5054905251116
DT90368-QZ	Standard-Adapter 10mm (32-210mm)	5054905251123
DT90369-QZ	Standard-Adapter 13mm (32-210mm)	5054905251130
DT90370-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 108mm	5054905251147
DT90371-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 83mm	5054905251154