


DEWALT®

EXTREME Bi-Metall Lochsägen

Produktvorteile

EXTREME

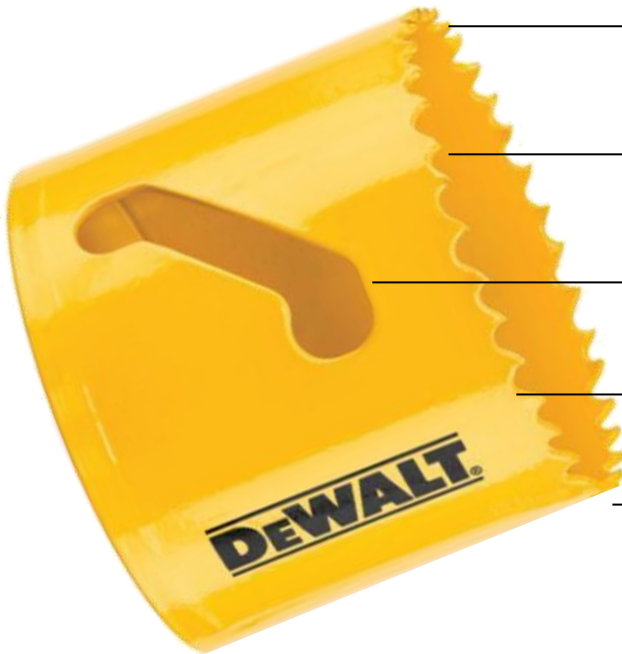

BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER UND BIS ZU 2X HÖHERE HALTBARKEIT*

Patentierter Zahnform optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt

2x LONG LIFE*

ENTWICKELT FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN

Extra tiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang, erlaubt das effiziente Schneiden höherer Stärken und mehrschichtiger Materialien

SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

VIELSEITIGE BOHRLEISTUNG

HSS-Zähne bohren effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe

SCHNELLES BOHREN IN HOLZ

Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90295-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 14mm	5054905250393
DT90296-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 16mm	5054905250409
DT90297-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 17mm	5054905250416
DT90298-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 19mm	5054905250423
DT90299-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 20mm	5054905250430
DT90300-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 21mm	5054905250447
DT90301-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 22mm	5054905250454
DT90302-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 24mm	5054905250461
DT90303-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 25mm	5054905250478
DT90304-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 27mm	5054905250485
DT90305-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 29mm	5054905250492
DT90306-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 30mm	5054905250508
DT90307-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 32mm	5054905250515
DT90308-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 33mm	5054905250522
DT90309-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 35mm	5054905250539
DT90310-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 37mm	5054905250546
DT90311-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 38mm	5054905250553
DT90312-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 40mm	5054905250560
DT90313-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 41mm	5054905250577
DT90314-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 43mm	5054905250584
DT90315-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 44mm	5054905250591
DT90316-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 46mm	5054905250607
DT90317-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 48mm	5054905250614
DT90318-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 51mm	5054905250621
DT90319-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 52mm	5054905250638
DT90320-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 54mm	5054905250645
DT90321-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 56mm	5054905250652
DT90322-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 57mm	5054905250669
DT90323-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 60mm	5054905250676

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90324-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 64mm	5054905250683
DT90325-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 65mm	5054905250690
DT90326-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 67mm	5054905250706
DT90327-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 68mm	5054905250713
DT90328-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 70mm	5054905250720
DT90329-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 73mm	5054905250737
DT90330-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 76mm	5054905250744
DT90331-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 79mm	5054905250751
DT90332-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 83mm	5054905250768
DT90333-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 86mm	5054905250775
DT90334-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 89mm	5054905250782
DT90335-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 92mm	5054905250799
DT90336-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 95mm	5054905250805
DT90337-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 98mm	5054905250812
DT90338-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 102mm	5054905250829
DT90339-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 105mm	5054905250836
DT90340-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 108mm	5054905250843
DT90341-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 111mm	5054905250850
DT90342-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 114mm	5054905250867
DT90343-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 121mm	5054905250874
DT90344-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 127mm	5054905250881
DT90372-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 133mm	5054905284978
DT90345-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 140mm	5054905250898
DT90346-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 152mm	5054905250904
DT8260-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 160mm	5035048061282
DT90373-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 168mm	5054905284985
DT8266-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 177mm	5035048014288
DT8267-QZ	Lochsäge Bi-Metall EXTREME 210mm	5035048014295

Art. Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	EAN
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 44mm, 48mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250942
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250959
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20mm, 25mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250966
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22mm, 29mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 68mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250973
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250980
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitaer, 11-tlg.	19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905250997
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251000
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 51mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251017
DT90359-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	19mm, 25mm, 32mm, 35mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251031
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251048
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20mm, 22mm, 25mm, 32mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 64mm, 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer: 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft, 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft	5054905251055

Art. Nr.	Beschreibung	EAN
DT90362-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10mm (14-30mm)	5054905251062
DT90363-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10mm (32-210mm)	5054905251079
DT90364-QZ	Schnellwechsel-Adapter 13mm (32-210mm)	5054905251086
DT90365-QZ	Standard-Adapter 6,35mm (14-30mm)	5054905251093
DT90366-QZ	Standard-Adapter 10mm (14-30mm)	5054905251109
DT90367-QZ	Standard-Adapter 13mm (14-30mm)	5054905251116
DT90368-QZ	Standard-Adapter 10mm (32-210mm)	5054905251123
DT90369-QZ	Standard-Adapter 13mm (32-210mm)	5054905251130
DT90370-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 108mm	5054905251147
DT90371-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 83mm	5054905251154