


18V Multiline Laser

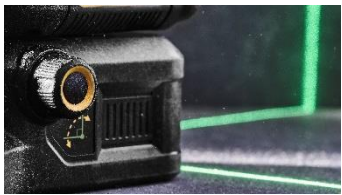

- Kompatibel mit 12V und 18V XR Akkus und somit auch dem Linienlaser System
- 3x360° selbstnivellierende Linien
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Genauigkeit von +/- 3mm @ 10m
- Besser Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an internen Komponenten zu verhindern

Strahl Farbe	Grün
Linendiagramm	3x360° Multilinie (1 x H / 2 x V)
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510-530nm
Reichweite (mit Detektor)	35m (50m)
Puls Modus	Ja, Permanent
Genauigkeit Linie	+/- 3mm @ 10m
Genauigkeit Punkt	-
Kompensationsbereich	± 4°
Nivellierungszeit (Sekunden)	≤ 5s
IP Klassifizierung	IP54
Falltest	1m
Stromversorgung	12V & 18V XR kompatibel
Gewinde	1/4" & 5/8"
Inhalt	TSTAK kompatibel Box, Brille, Wandhalterung, Ladekabel, 18V/2Ah Akku



Artikel	Beschreibung	EAN-Code
DCE089D1G18-QW	3x360 Multilinen Laser Grün 18V	5054905288563
DCE089NG18-XJ	3x360 Multilinen Laser Grün 18V - Bare	5054905288587