



Das SL-700 PLUS-

Die konsequente Weiterentwicklung des SL-700.

Das **SL-700 PLUS** bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.

Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, zwei PCIe 6+2pin-, einem 4+4pin- und einem 20+4pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.


Spezifikationen

Leistung	700W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	2x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	-/•
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.4
Lüftergröße	120mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	19-25dB
Kabelmanagement	-
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OCP, OS
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	95/230/170mm
Nettogewicht	1,12Kg
Bruttogewicht	1,45Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/280
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882141
EAN-Code	4260133129115
Lieferumfang	Netzkabel Handbuch Wiederverwendbarer Klett-Kabelbinder
80+ Zertifikat	-

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

Kabelkonfiguration

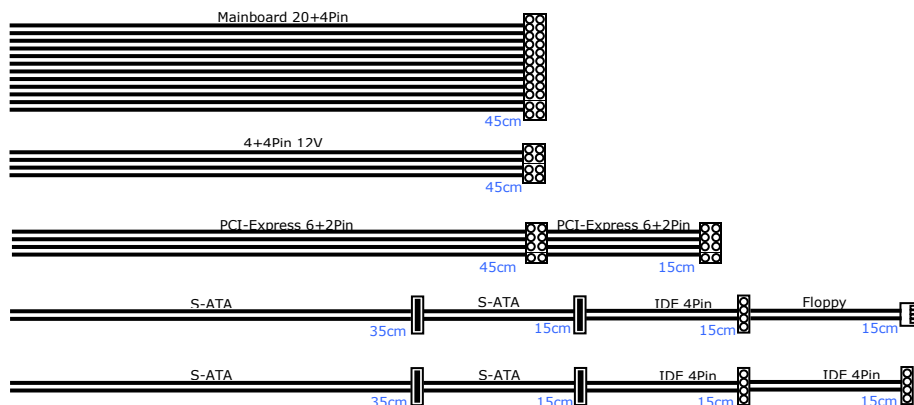

AC Input	VOLTAGE				CURRENT		FREQUENCY		
	230V				3A		50-60Hz		
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VsB	PS-ON	POK	COM
	18A	18A	24A	24A	0.8A	2.5A	REMOTE	P.G.	RETURN
MAX	150W		540W		9.6W	12.5W	-	-	-
	700W								