



SafeDome™ Kabelschloss für iMac® 24“

Artikelnr.: K68995WW | UPC Code: 0 85896 68995 9

Die zuverlässige
Sicherungs­lösung
für Ihren iMac.

Nutzer des 2021 M1 24" iMac benötigen eine unauffällige Lösung zur Sicherung ihrer Hardware, die der Apple-Ästhetik entspricht.

Das SafeDome™ Kabelschloss für iMac® 24" bietet erstklassige Sicherheit, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen, und erfordert keine Hardware-Modifikationen.

Dieses Schloss wurde nach Branchenstandards in Bezug auf Drehmoment/Zug, Fremdkörper, Lebensdauer des Schlosses, Korrosion und andere Umweltbedingungen geprüft und getestet und wird mit einer fünfjährigen eingeschränkten Garantie geliefert. So können Sie sicher sein, dass Sie von Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Hersteller von Laptop-Sicherheitsschlössern, geschützt sind.

Besondere Merkmale:

- SafeDome™ Technologie
- ClickSafe®-Schloss
- Dickes Ultra-Kabel
- Ermöglicht volle Einstellbarkeit des iMac
- Integriertes Kabelmanagement
- Geprüft und getestet
- Register & Retrieve™
- Auf 5 Jahre begrenzte Garantie

SafeDome™ Kabelschloss für iMac® 24“

Artikelnr.: K68995WW | UPC Code: 0 85896 68995 9



SafeDome™ Technologie

Das schlanke, robuste Metallgehäuse wurde nach den strengsten und sorgfältigsten Branchenstandards getestet. Er lässt sich schnell und einfach am Standfuß des iMac befestigen - ganz ohne Werkzeug.



ClickSafe®-Schloss

Das hochbelastbare Schloss passt direkt in den SafeDome und bietet Ihrem iMac somit optimalen Diebstahlschutz mit nur einem Klick.



Ultra-Kabel

Das dickere Kabel ist 60 % stärker als das Standardkabel. Hergestellt aus gewobenem Karbonstahl und mit einem Material ummantelt, das höchsten Schutz vor Schnittversuchen bietet.



Volle Bewegungsfreiheit

Der iMac Standfuß kann sich auf dem Schreibtisch so weit bewegen, wie es das Kabel zulässt. Der Bildschirm kann auch weiterhin für eine optimale Sicht geneigt werden.



Kabelmanagement

Ein spezieller Durchlass ermöglicht das Verlegen von Kabeln für kabelgebundenes USB-Zubehör wie eine Tastatur oder Maus.



Geprüft und getestet

Jedes Kensington-Schloss wird in Präzisionsarbeit gefertigt, sodass es die strengen Branchenstandards in Bezug auf Stärke, Dauerbeanspruchung und mechanische Belastung erfüllt und sogar übersteigt.



Register & Retrieve™

Register & Retrieve™

Durch Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Schlüssel erhalten Sie schnell, sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel.




Auf 5 Jahre begrenzte Garantie

Sie können sich darauf verlassen, dass Sie von Kensington, dem Erfinder und weltweit führenden Hersteller von Laptop-Sicherheitsschlössern, abgesichert sind.

Stärke Merkmale – Ultra Kabelschlösser



Die Schlösser wurden entwickelt und getestet, um geraden Zugkräften von mehr als 90 kg standzuhalten.

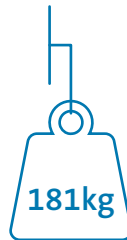

Die Schlösser wurden entwickelt und getestet, um seitlichen Zugkräften von mehr als 181 kg standzuhalten.



Das Karbonstahlkabel widersteht Schnittkräften von mehr als 680 kg. Die Schutzhülle bietet Sicherheit und größere Mobilität bei gleichzeitigem Schutz der Oberflächen vor Kratzern.




Überprüfung der Kabeldrehung, Befestigung und Drehung des Schlossstift mit 8.000 Testzyklen.



Die Schließköpfe sind so konzipiert und getestet, dass sie extremen Temperaturen von -30 °C bis +65 °C standhalten



Der Schließkopf wurde auf Stabilität und Festigkeit der Materialien geprüft. (Fallschäden, harte Stöße, Vibrationen und Korrosion)

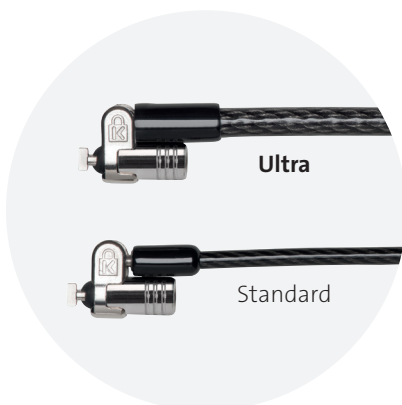

SafeDome™ Kabelschloss für iMac® 24“


Artikelnr.: K68995WW | UPC Code: 0 85896 68995 9

Materialspezifikationen

Schließkopf	Schloss: Zinkdruckguss Adapter: Zinkdruckguss und Edelstahl
Schlüssel	Zinkdruckguss, Kunststoff
Kabelschloss	Karbonstahl mit Schutzhülle
Produktfarbe	Silber

Produktabmessungen

Schließkopf	ClickSafe-Schließkopf 31,2 x 28,5 x 17,7 mm Adapter und Dome: 40,5 x 61,0 x 62,0 mm
Kabelabmessungen	Ultra-Kabeldurchmesser: 10 mm Durchmesser der inneren Stahldrähte: 6 mm
Gewicht	Verriegelung + Schlüssel + Adapter + Dome: 730 g Adapter + Dome: 254 g

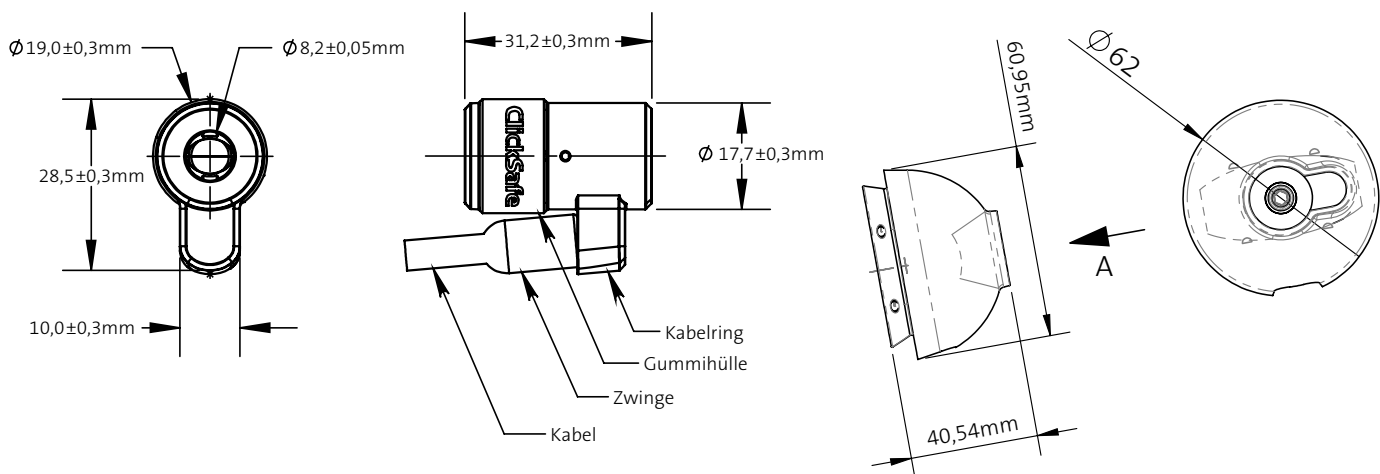

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT38619DE

Kensington

The Professionals' Choice™

SafeDome™ Kabelschloss für iMac® 24“

Artikelnr.: K68995WW | UPC Code: 0 85896 68995 9

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	K68995WW: Retail Box K68990L/M/S: B2B Box		
Verpackungsinformationen	410 x 388 x 224 mm		
Abmessungen	K68995WW 185 x 208 x 78 mm K68990L 182 x 203 x 75 mm K68990M 182 x 203 x 75 mm K68990S 182 x 203 x 75 mm		
Gewicht	K68995WW	10,35 kg	Einheit: 952 g
	K68990L	10,28 kg	Einheit: 949 g
	K68990M	10,32 kg	Einheit: 919 g
	K68990S	10,02 kg	Einheit: 945 g
Lieferumfang	1 x Adapter 1 x Dome 1 x ClickSafe® Schloss mit 10 mm Ultrakabel 2 x Schlüssel 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantiehinweis		
Umkarton	Anzahl: 10 Stück		

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen & Konformität	RSL-konform, CA Prop65-konform
Garantie	Auf 5 Jahre begrenzte Garantie

Besondere Hinweise

Verschiedene Artikelvarianten	Standard Keyed: K68995WW Master Keyed: K68990M Like Keyed: K68990L Single Keyed: K68990S
-------------------------------	---



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT38619DE