



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVM
Zubehör / Teilebezeichnung	Ø 20 mm-Aluminium-Halterohr mit Metallbügell
Produkt- oder Komponententyp	Support tube
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teiletyp	Halterohr mit Bügel
Produktkompatibilität	XVM.
Farbe	Aluminium
Höhe unter Sockeleinheit	413 mm
Länge	400 mm
Produktgewicht	0,287 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,4 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	40,0 cm
VPE 1 Gewicht	291,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,538 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months

Abmessungen und Montage

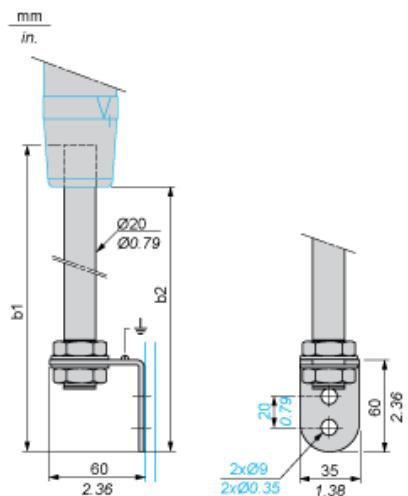

Länge des Stützrohrs		b1 (Rohr + Platte)		b2 (Höhe unter der Basiseinheit)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
400	15,75	433	17,05	406	15,98

Schalttafelausschnitt

