



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Produkt- oder Komponententyp	Grundgerät Analogausgang

Zusatzmerkmale

Anzahl der Analogausgänge	4
Datenformat	Volle 16 Bit, mit Vorzeichen
Analoger Ausgangsbereich	+/- 10 V 12 Bit + Zeichen $\geq 1 \text{ kOhm}$ 0 - 20 mA 12 Bit + Zeichen $\leq 0,6 \text{ kOhm}$
Max. Lastkapazität	1 μF
Absoluter Messfehler	+/- 0,2 % der Gesamtskala +/- 10 V 25 °C +/- 0,25 % der Gesamtskala +/- 10 V 60 °C +/- 0,3 % der Gesamtskala 0 - 20 mA 25 °C +/- 0,4 % der Gesamtskala 0 - 20 mA 60 °C
Temperaturdrift	10 %oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30 %oFS/°C 0 - 20 mA 60 °C
Aktualisierungszeit	2 ms
Maßstäblich	10 V +/- 10 V 2 mA 0 - 20 mA
Ausfallzustand	Auf Skalenendwert zurücksetzen Halten Auf Null zurücksetzen
Isolierung zwischen Kanälen und Erde	500 V AC für 1 Minute
Max. Verlustleistung in W	8,5 W
Schutzfunktionen	Interne 2 A träge
Ausgangs-Kurzschlusschutz	Im Spannungsschaltkreis
Externer Leistungsbedarf	+/- 30 V DC 24 V DC
Zulässige Gleichtaktspannung	250 V 47 - 63 Hz AC zwischen Kanälen an Masse 250 V 47 - 63 Hz DC
Verpolungsschutz	Intern
Beschriftung	CE
Lokale Signalisierung	4 LEDs für Kanalstatus
Stromaufnahme	150 mA bei 24 V DC bei Aktuator 530 mA bei 24 V DC bei Sockel
Modulformat	Standard
Höhe	125 mm
Tiefe	47,5 mm
Breite	141,5 mm
Produktgewicht	0,215 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Beschichtung	TC
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	4 KV Kontakt entspricht IEC 801-2 8 KV an der Luft entspricht IEC 801-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m 80 - 1.000 MHz entspricht IEC 801-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	<= 5000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	18,0 cm
VPE 1 Länge	25,5 cm
VPE 1 Gewicht	210,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,1 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	60,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	80,0 cm
VPE 3 Gewicht	16,8 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Standardadapter auf einer typischen Einheit


Abmessungen

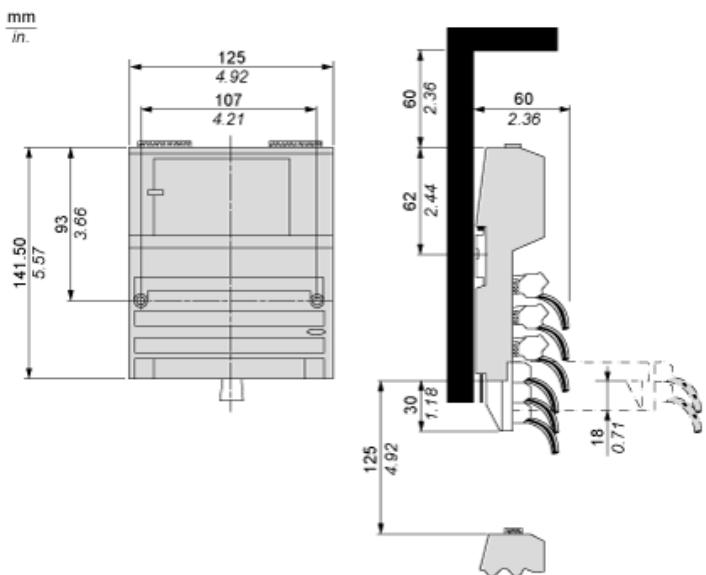

Wandmontage

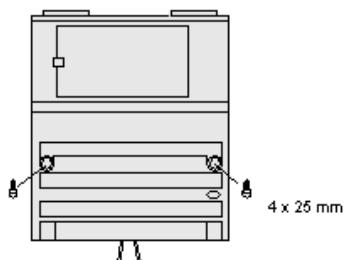

Externer Verdrahtungsplan

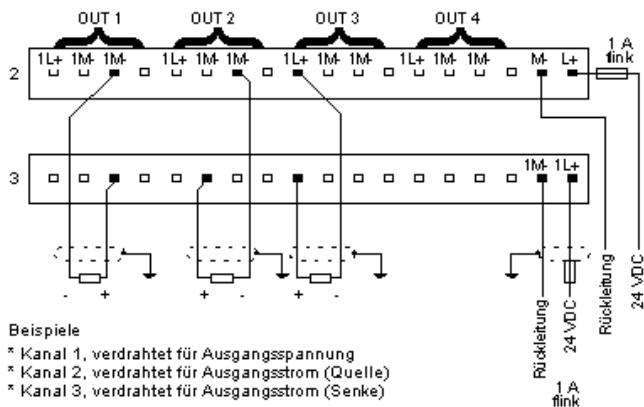

Interne Anschlussbelegung

