



## Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp	Funksender
Messbereich	7...500 A
Leistungsbereich	1610...115000 W bei 230 V 770...55000 W bei 110 V

## Zusatzmerkmale

Frequenzmessbereich	50 Hz 60 Hz
Current measuring range AC	7...500 A
Genauigkeit	+/- 2 % full scale deflection
Max. Funkleistung	5 dBm
Radiofrequenzfelder	2,4...2,483 GHz
Betriebsmodus	Automatisch
Steuerstromkreis-Typ	AC
Öffnungsdurchmesser	35 mm
Maximale Nennspannung	600 V
Befestigungsmodus	Kabelbinder
Position	Innenbereich
Höhe	84 mm
Breite	65 mm
Tiefe	41 mm
Produktgewicht	0,418 kg

## Montage

Normen	IEEE 802.15.4
Produktzertifizierungen	CE
Schutzart (IP)	IP40
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...90 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,6 cm
VPE 1 Breite	9,8 cm
VPE 1 Länge	17,3 cm
VPE 1 Gewicht	600,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	5

VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,915 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>


## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen


Seitenansicht

mm  
in.

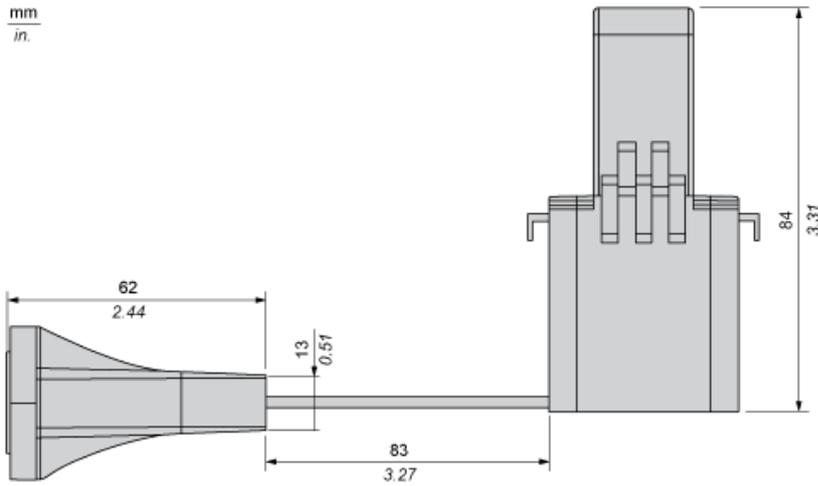

Unteransicht

mm  
in.

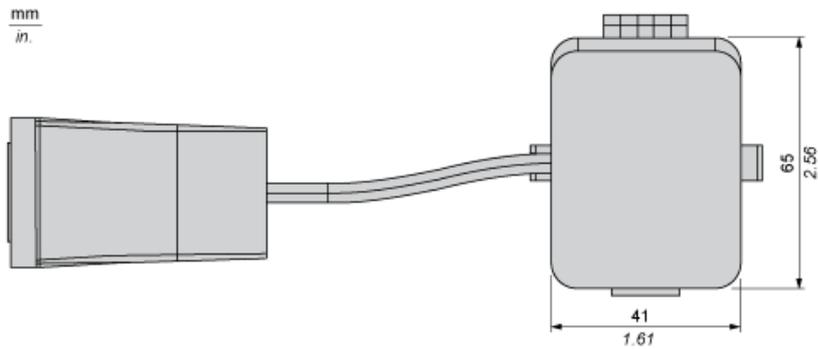

Vorderansicht

mm  
in.

