


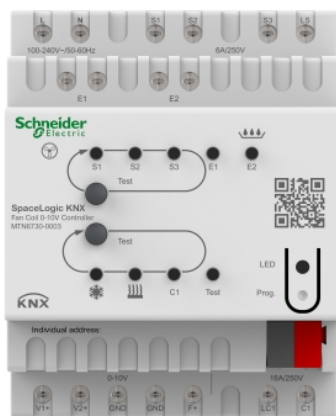

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Betriebsmodus	KNX Bussystem
Bustyp	KNX
Nennausgangsleistung	6 A - 3 x für Ausgang, EIN/AUS schaltend (Heizung) 16 A (Kühlung)

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Befestigung Geräteverdrahtung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	110 - 240 V
Lasttyp	Ventil: 110 - 240 V AC Lüfter:

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,800 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,300 cm
VPE 1 Gewicht	260,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,840 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate