



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp	Frontelement für Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	9001SK
Operatortyp	rastend
Betriebsprofil	Schwarz langer Griff

Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	30 mm
Produktgewicht	0,059 kg
Form des Signaleinheitkopfes	Achtkant
Betriebs-Positionsinformation	3 Positionen
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne Kontaktblock
Mechanische Lebensdauer	500000 Zyklen
Produktkompatibilität	9001KA1 Seite 1 oder 2
Gerätedarstellung	Grundelement
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Schwarz
Betriebsprofil	Langer Griff
Operatortyp	Rastend
Größe	30 mm
Nockenprofil	3

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 6
Normen	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508
Produktzertifizierungen	UL 508[RETURN]NEMA

Vibrationsfestigkeit	7 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	50 gn entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,112 cm
VPE 1 Breite	5,842 cm
VPE 1 Länge	5,08 cm
VPE 1 Gewicht	63,503 g


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

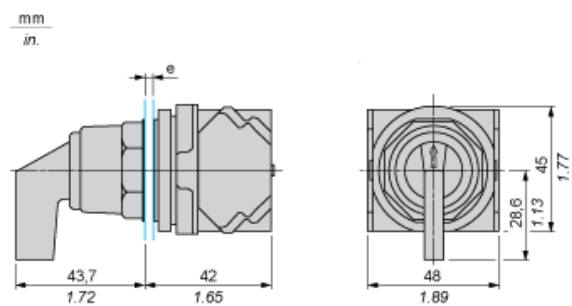

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

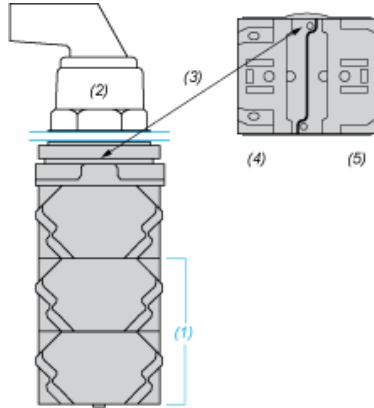

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
- (2) Operator
- (3) Fixierungskerbe
- (4) Seite 1
- (5) Seite 2