


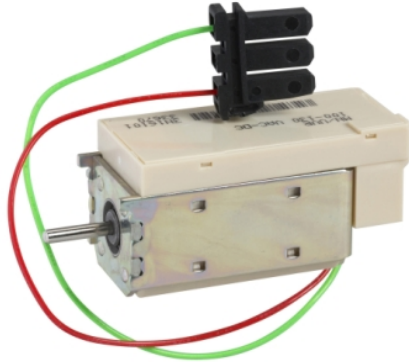

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Baureihe	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	380 - 480 V AC 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[tA] Antwortzeit	50 ms +/-10 % für MasterPact NT 50 ms +/-10 % für MasterPact NW
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,900 cm
VPE 1 Breite	3,700 cm
VPE 1 Länge	13,200 cm
VPE 1 Gewicht	1,158 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	92,900 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	2560
VPE 3 Höhe	90,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	2984,800 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------