


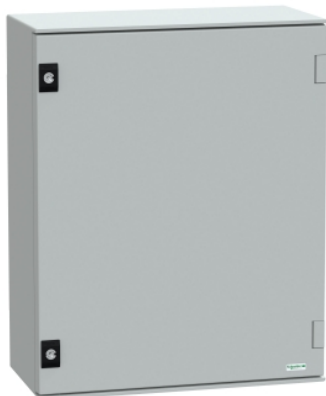

## Hauptmerkmale

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Baureihe                   | Thalassa                        |
| Produktname                | Thalassa PLM                    |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLM                             |
| Gehäusetyp                 | Mehrzweck                       |
| Kategorie                  | Kompaktgehäuse                  |
| Nennhöhe                   | 530 mm                          |
| Nennbreite                 | 430 mm                          |
| Nenntiefe                  | 200 mm                          |
| Gehäusemontage             | Wandmontage                     |
| Geräteaufbau               | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>2 Schloss |
| Türtyp                     | Einfach                         |
| Schlosstyp                 | 3-mm-Doppelschienenverriegelung |

## Zusatzmerkmale

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Schlösser           | 2                                                               |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte                                              |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne                                                           |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere                                            |
| Material                       | Polyester mit Glasfaser verstärkt                               |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)                                                 |
| Normen                         | IEC 62208<br>NEMA-Klassifizierung 13<br>NEMA-Klassifizierung 4X |
| Produktzertifizierungen        | UL                                                              |
| Elektrische Isolationsklasse   | Klasse II                                                       |

## Montage

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart (IP)                  | IP66 entspricht IEC 60529   |
| Schutzart (IK)                  | IK10 entspricht IEC 62262   |
| Feuerbeständigkeit              | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C                 |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 24,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 45,200 cm  |
| VPE 1 Länge   | 58,400 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 7,106 kg   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 30         |
| VPE 2 Höhe    | 130,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 228,180 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                   |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|