

Produktdatenblatt

Eigenschaften

VW3A7604R20

Bremswiderstand, 27Ohm, 400 W, f. Lexium 15, Kabel 2m, IP20



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Lexium Altivar |
| Kompatible Produktfamilie | Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16 |
| Produktkompatibilität | Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase |
| Produkt- oder Komponententyp | Bremswiderstand |
| Ohmscher Widerstand | 27 Ohm |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|--|
| Spitzenenergie | 10500 J bei 480 V 11400 J bei 400 V 18100 J bei 230 V 25500 J bei 115 V |
| Dauerleistung | 400 W |
| Schutztart | Thermischer Schutz über den Servoantrieb |
| Produktgewicht | 1,47 kg |
| Kabellänge | 2 m |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Schutztart (IP) | IP65 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...85 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...50 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,500 cm |
| VPE 1 Breite | 12,500 cm |
| VPE 1 Länge | 39,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,614 kg |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 26,000 cm |
| VPE 2 Breite | 22,000 cm |
| VPE 2 Länge | 42,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 9,968 kg |
| VPE 3 Art | P12 |
| VPE 3 Menge | 108 |
| VPE 3 Höhe | 95,000 cm |
| VPE 3 Breite | 80,000 cm |

| | |
|---------------|------------|
| VPE 3 Länge | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 199,420 kg |

Nachhaltigkeit


| | |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Bremswiderstand

Abmessungen

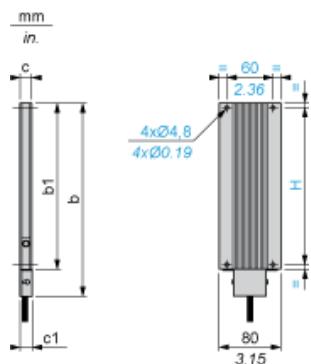

Abmessungen in mm

| b | b1 | c | c1 | H |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | - | 204 |

Abmessungen in in.

| b | b1 | c | c1 | H |
|-------|------|------|----|------|
| 10,11 | 8,50 | 1,18 | - | 8,03 |