




## Verbindungsklemmen - Für starre und mehradrige Leiter

### HelaCon Plus Mini

Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.


### Hauptmerkmale

- Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation
- 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie
- Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation
- Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang
- Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite
- Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage
- Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse
- Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
- Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
- Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar

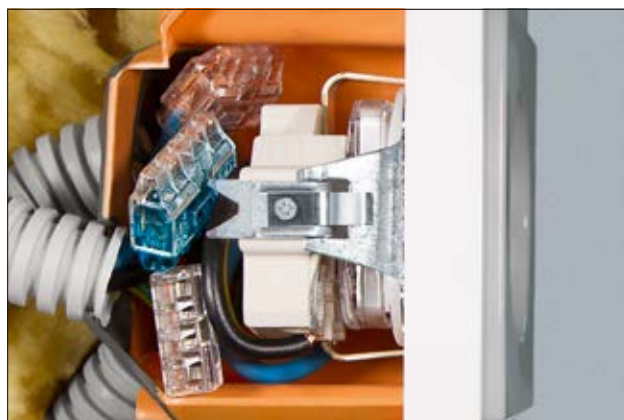

HelaCon Plus Mini Verbindungsklemmen für die platzsparende Elektroinstallation.

<b>MATERIAL</b>	Polycarbonat (PC)	
<b>Nennstrom</b>	24 A	
<b>Nennspannung</b>	450 V	600 V
<b>Kabelquerschnitt (VDE) in mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> mehradrige Leiter (max. 7 Einzeladern)	
<b>Abisolierlänge</b>	11 mm	
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V0	
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +85 °C	

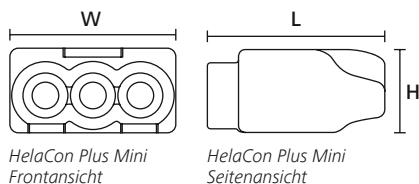

HelaCon Plus Mini Frontansicht

HelaCon Plus Mini Seitenansicht



[www.HellermannTyton.de/HelaConPlus-cat22](http://www.HellermannTyton.de/HelaConPlus-cat22)



TYP	Zeichnung	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Länge (L)	Inhalt	Art.-Nr.
HCPM-2-Blister		2	Transparent (CL), Gelb (YE)	10,8	7,7	16,5	20 Stk.	148-90054
HCPM-2		2	Transparent (CL), Gelb (YE)	10,8	7,7	16,5	150 Stk.	148-90036
HCPM-3		3	Orange (OG), Transparent (CL)	15,1	7,7	16,5	100 Stk.	148-90037
HCPM-3-Blister		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	18 Stk.	148-90055
HCPM-4-Blister		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	10 Stk.	148-90056
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 Stk.	148-90038
HCPM-5-Blister		5	Transparent (CL), Blau (BU)	23,7	7,7	16,5	10 Stk.	148-90057
HCPM-5		5	Transparent (CL), Blau (BU)	23,7	7,7	16,5	75 Stk.	148-90039
HCPM-6		6	Transparent (CL), Violett (VT)	28,0	7,7	16,5	50 Stk.	148-90040
HCPM-8		8	Transparent (CL), Schwarz (BK)	36,6	7,7	16,5	50 Stk.	148-90041
HCPM Variobox 350		-	Transparent (CL)	-	7,7	16,5	350 Stk.	148-90046

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/9-417](http://www.HT.click/9-417)

