



Hauptmerkmale

Baureihe	Phaseo
Zubehör / Teilettyp	Platte für Schienenmontage
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Zubehör / Einzelteile	Transformator: ABL6TS , Nennleistung: 25 VA
Produktmontage	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	70 mm
Breite	68 mm
Produktgewicht	0,045 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	6,7 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	55,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,812 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

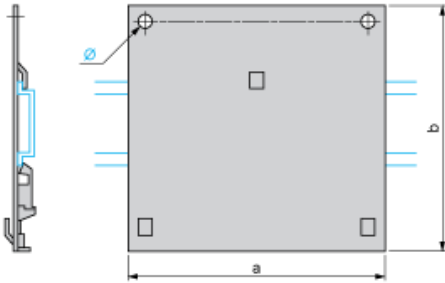

Abmessungen in mm

a	b	Ø
68	70	4

Abmessungen in in.

a	b	Ø
2.68	2.76	0.16