



## Hauptmerkmale

Baureihe	Phaseo
Zubehör / Teiletyp	Platte für Schienenmontage
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Menge pro Satz	Satz à 5

## Zusatzmerkmale

Zubehör / Einzelteile	Transformator: ABL6TS , Nennleistung: 40 VA Transformator: ABT7ESM , Nennleistung: 40 VA Transformator: ABT7ESM , Nennleistung: 63 VA
Produktmontage	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	78 mm
Breite	70 mm
Produktgewicht	0,05 kg

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	6,8 cm
VPE 1 Länge	7,8 cm
VPE 1 Gewicht	64,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,288 kg

## Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

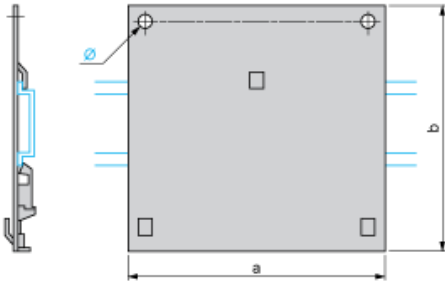

Abmessungen in mm

a	b	Ø
78	70	4

Abmessungen in in.

a	b	Ø
3.07	2.76	0.16