


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LA9G3611

Anschluss Spreizsatz - TeSys Giga Schütz  
LC1G115-225, 3-polig, 35-45mm Abstand

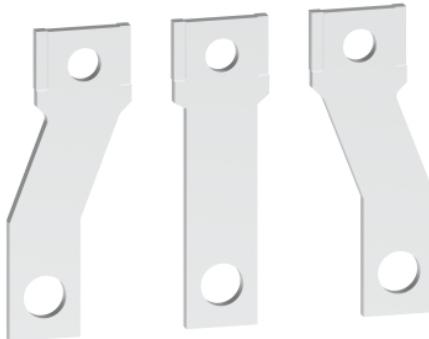

### Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	LA9G
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussverbreiterungen
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	TeSys LC1G[RETURN]TeSys LR9G
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	Satz à 3

### Zusatzmerkmale

Anschlussraster	45 mm
Produktgewicht	0,4 kg
Produktkompatibilität	LC1G115 - 225
Höhe	58,5 mm
Breite	3 mm
Tiefe	24 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	cULus
Normen	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 Nr. 60947-1 GB/T 14048
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Betriebshöhe	3.000 m ohne Leistungsminderung 5.000 m mit Leistungsminderungsfaktor

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	264,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,381 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekleration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------