



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Produkt- oder Komponententyp	Leergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	9001K
Anzahl der Ausschnitte	1 Ausschnitt
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung mit Gewinde für 3/4"-Kabelverschraubung

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 30 mm
Material	Aluminium
Produktgewicht	1,17 kg

Montage

Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Überspannungskategorie	II entspricht IEC 61140
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,16 cm
VPE 1 Breite	10,668 cm
VPE 1 Länge	11,43 cm
VPE 1 Gewicht	1,179 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	14,957 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	264
VPE 3 Höhe	101,6 cm
VPE 3 Breite	101,6 cm

VPE 3 Länge	121,92 cm
VPE 3 Gewicht	319,782 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Gehäuse mit 2 Bohrungen. Die Anzahl der Bohrungen können Sie den Produkteigenschaften entnehmen.

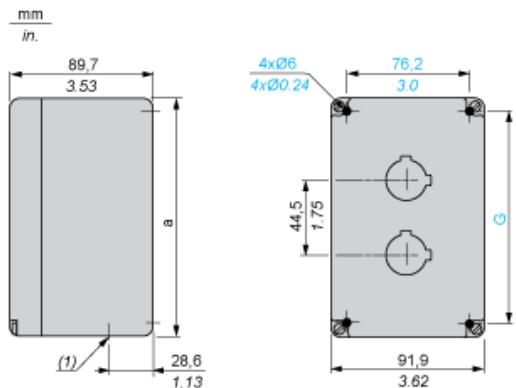

(1) Kanalgewinde: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a	G		
mm	in.	mm	in.
101,6	4.00	69,9	2.75