

Produktdatenblatt

Eigenschaften

XVLA134

Leuchtmelder, Harmony XVL, 8mm, rot, LED vorstehend, 24V DC, Flachsteckanschluss



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVL
Produkt- oder Komponententyp	LED-Meldeleuchte mit schwarzem Rahmen
Komponentenname	XVL
Montagedurchmesser	8 mm
Lichtquelle	LED, hervorstehend
Helle Blockfarbe	Rot
Schutzart	Durch Diode integriert Integrierter Vorschaltwiderstand
[UH,nom]	24 V
Bemessungsbetriebsspannung	
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art des Versorgungsstromkreises	DC
Anschlüsse - Klemmen	Etikett für Faston Stecker: 2,8 x 0,5 mm Etikett für Lötstecker
Stromaufnahme	18 mA
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	50 V entspricht IEC 60947-1
Lebensdauer der Glühbirne	100000 h
Nomineller Spannungsbereich	0,8 - 1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(X1-X2)PL
Höhe	12 mm
Breite	12 mm
Tiefe	34 mm
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 60536 Klasse 3 entspricht NF C 20-030

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,2 cm
VPE 1 Breite	1,2 cm
VPE 1 Länge	4,2 cm
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3 cm
VPE 2 Breite	11 cm

VPE 2 Länge	11 cm
VPE 2 Gewicht	31 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	509 g

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

LED-Leuchtmelder

Abmessungen

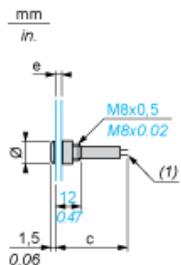


(1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse
e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0.47

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte

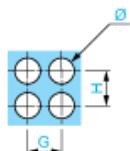

Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8,2	0.32	12,5	0.49	12,5	0.49