


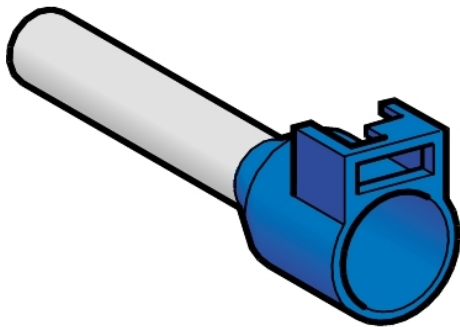

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	DIN 46228-4
Verpackungstyp	Beutel
Menge pro Satz	Satz à 20
Kabel-Querschnitt	50 mm ²

Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Einzelader
Zusätzliche Informationen	For additional marker tag holder
Farbe	Blau
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel	1
AWG-Messgerät	AWG 1/0
Frontringabmessungen	Ø 16 mm
Rohrdurchmesser	11 mm
Länge	36 mm
Rohrlänge	20 mm
CAD-Gesamttiefe	36 mm
Produktgewicht	0,06 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...105 °C
---------------------------------	--------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,0 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	3,0 cm
VPE 2 Breite	9,0 cm
VPE 2 Länge	9,0 cm
VPE 2 Gewicht	61,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	800

VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,895 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------