


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYAEUBU61SC

Rahmen: 635x185mm für Reihenmontage von WM-Gehäuse von H600 und T300mm, IP66

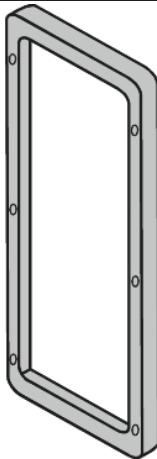

### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Spacial  |
| Zubehör / Teilekategorie     | Kupplungszubehör   |
| Produkt- oder Komponententyp | Anreihrahmen   |
| Anwendung                    | Mehrzweck  |
| Montageort                   | Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen                                       |
| Kompatible Produktfamilie    | Spacial Spacial S3D Kompaktgehäuse<br>Spacial Spacial CRN Kompaktgehäuse |
| Geräteaufbau                 | 1 Anreihrahmen<br>Befestigungselemente                                   |
| Menge pro Satz               | Satz à 1   |

### Zusatzmerkmale

|                    |  |
|--------------------|--|
| Material           | Anreihrahmen: mit Glasfasern beschichtetes Polyester |
| Produktgewicht     | 1,3 kg   |
| Befestigungsmodus  | Durch Schraube                                       |
| Höhe               | 635 mm   |
| Breite             | 185 mm   |
| Tiefe              | 19,5 mm  |
| Schutzart (IP)     | IP66   |
| Montagedurchmesser | 0 Mm<br>6 mm   |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 20,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 65,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,3 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---