


# LVS03253

PrismaSeT-P, Frontplatte,  
ComPacT NSX/NSX Vigi100-250

3-4polig, Festeinbau, vertikal, Breite=400mm, Höhe=9Mo

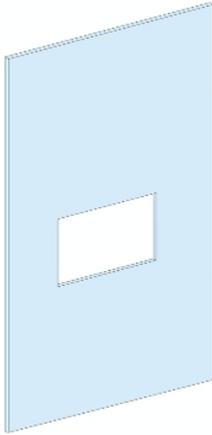



## Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kanal
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS250 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX250 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

## Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandling und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	450 mm
Breite	300 mm
Produktgewicht	0,96 kg





## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	46,0 cm
VPE 1 Gewicht	974,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	28,0 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	10,001 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	71,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------