


# LVS03283

PrismaSeT-P, Frontplatte,

ComPacT NSX/NSX Vigi400-630

3-4polig, vertikal, Breite=400mm, Höhe=12Module

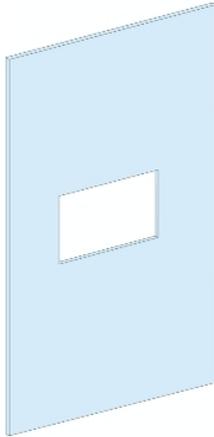

## Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilkategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	<p>ComPacT: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation</p> <p>ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation</p>
Beschreibung Pole	<p>1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: CVS400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: CVS630 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage</p> <p>1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage</p> <p>1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage</p>
Betriebsposition	Vertikal

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Frontanschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	12
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	600 mm
Breite	300 mm
Produktgewicht	1,24 kg





## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,800 cm
VPE 1 Breite	26,000 cm
VPE 1 Länge	61,200 cm
VPE 1 Gewicht	1,217 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,000 cm
VPE 2 Breite	51,500 cm
VPE 2 Länge	81,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,970 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	43,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	63,000 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------