


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03299

PrismaSeT-P, Frontplatte,
ComPacT VIGI NSX400-630
3-4polig,Kipphebel,Festeinbau,vertikal,Breite=400mm,

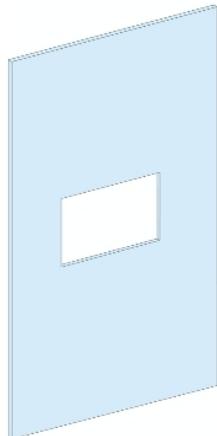

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX400 mit Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX400 mit Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX630 mit Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: steckbar NSX630 mit Erdchlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX400 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX630 vertikal Anlage
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung Frontanschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	500 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	1 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX400 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSX630 mit fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 14

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	26,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	996,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	27,5 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	10,205 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	270
VPE 3 Höhe	95,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	286,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------