


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS03320

PrismaSeT-P, Frontplatte, 5x
FuPacT ISFT100 3polig auf
Montageplatte, vertikal, Breite=650mm, Höhe=6Module

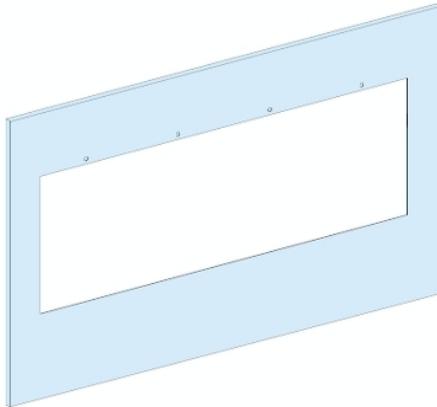

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert ISFT100 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	5 3P: Montageplatte Träger: ISFT100 vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	300 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,18 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT100 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 direkt 7 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT100 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 direkt 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPact ISFT100 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 direkt 6

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	31,5 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,174 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	32,5 cm
VPE 2 Länge	52,5 cm
VPE 2 Gewicht	12,1 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	46,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	121,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------