


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS08456

PrismaSeT-P, Dach, IP55,Breite=650mm,Tiefe=400mm

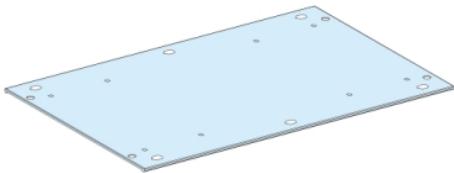

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Dach
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp	Metallgehäuse
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Normen	IEC 61439-1 für Gehäuse IEC 61439-2 für Gehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Behandeltes Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Spezielle Farboptionen	Ja
Breite	650 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	2,98 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Montage

Schutzart (IP)	IP55 für Gehäuse
Schutzart (IK)	IK10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	42,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,028 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	94,0 cm
VPE 2 Breite	85,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	191,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------