


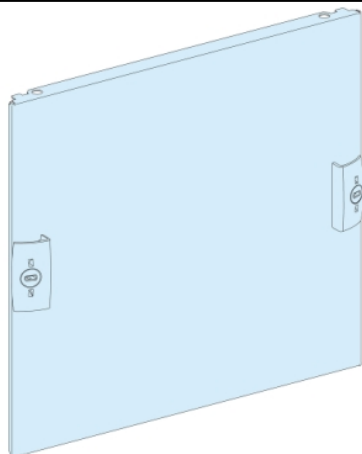

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | PrismaSeT                                                                  |
| Baureihe                     | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                 |
| Produkt- oder Komponententyp | Blende                                                                     |
| Zubehör / Teilekategorie     | Installationszubehör                                                       |
| Kompatible Produktfamilie    | PrismaSeT PrismaSeT G Kanal<br>PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld            |
| Typ der Frontplatte          | Einfach                                                                    |
| Installiertes Gerät          | TeSys: fixiert D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation         |
| Beschreibung Pole            | 4 4P: modulare Schiene Träger: D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung   | Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm<br>Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm<br>Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm                                                                                                                                      |
| Anschlussposition                    | Direktverbindung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl der vertikalen Module (50 mm) | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normen                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktzertifizierungen              | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material                             | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oberflächenbeschaffenheit            | Strukturiert<br>Matt                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschichtung                         | Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver                                                                                                                                                                                         |
| Farbe                                | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höhe                                 | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite                               | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                       | 0,38 kg                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menge pro Satz                       | Satz à 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funktionseinheit                     | 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys D or K contactors <= 40 A<br>fixiert horizontal 4P 4 direkt 3<br>300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys D or K contactors <= 40 A<br>fixiert horizontal 4P 4 direkt 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse 3 |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 15,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 26,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 372,0 g |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 16,0 cm |
| VPE 2 Breite  | 17,0 cm |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Länge   | 28,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 3,828 kg |
| VPE 3 Art     | P12      |
| VPE 3 Menge   | 320      |
| VPE 3 Höhe    | 46,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 134,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                                                           |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                             |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                                              |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                      |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                                                            |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                           |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                                               |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                                                                              |
| Enthält Halogene                    | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                                                                                      |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|