


Produktdatenblatt

Eigenschaften

LVS08634

PrismaSeT-P, Dach,
IP30,Breite=400mm,Tiefe=600mm

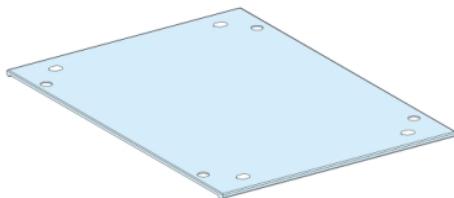

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Dach
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp	Metallgehäuse
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 400 mm, Tiefe 600 mm
Normen	IEC 61439-1 für Gehäuse IEC 61439-2 für Gehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Behandeltes Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Spezielle Farboptionen	Ja
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm
Produktgewicht	2,62 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Montage

Schutzart (IP)	IP30 für Gehäuse
Schutzart (IK)	IK08

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	60,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,578 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	89,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------