


LVS03604

PrismaSeT-P, Frontplatte,

ComPacT NSX/NSX Vigi100-250

3polig, horizontal, Breite=650mm, Höhe=3Module



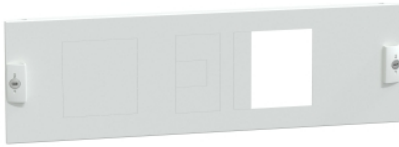

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt

EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
 ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
 ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
 Enerlin'X: fixiert FDM121 - Steuerung: Fernsteuerung - vertikal Installation

Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: CVS250 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX250 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,62 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Enerlin'X FDM121 fixiert Fernsteuerung vertikal 1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	51 cm
VPE 1 Gewicht	625 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,8 cm
VPE 2 Breite	17,5 cm
VPE 2 Länge	53 cm
VPE 2 Gewicht	6,472 kg

VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	244,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------